

EA758EA-12A ヘッドライト/LED 取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

Ver.1.0

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆特徴

- ・本体の背面が磁石になっている為、ヘッドバンドホルダーを外し、壁面ライトとしても使用できます。



◆仕様

- 光源・・・白色LED球3個
※LEDに替球はありません。
- 使用電池・・・単4電池×3本(付属)
- 電池寿命・・・強:3.5時間、弱:17時間
- 防滴性能・・・IPX4
- 耐衝撃性能・・・7m
- 重量・・・90g(電池含)
- ヘッド角度調整可能 (約90° まで角度調整が可能)

◆各部名称

裏側:バッテリーボックス




0°

約90°

◆電池の入れ方

- ①ヘッドバンドのホルダーを手前に倒します。
- ②バッテリーボックスの上についている留め具を外すと、蓋を開けることができます。
- ③電池の極性を確認(本体に記載)し、電池をセットします。
- ④蓋を戻してセット完了です。

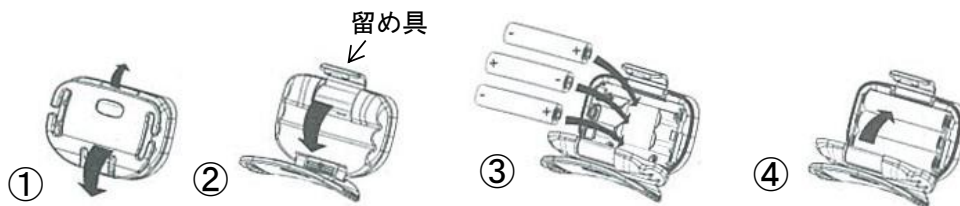

◆点灯/消灯

スイッチボタンを押すと点灯します。
スイッチを順次押していくと、点灯モードは下記のように変わります。

強 → 弱 → OFF

※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

スイッチボタン



◆お手入れ方法

乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。
湿った布で拭くようにしてください。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929