

EA758EA-8E(LEDヘッドライト)取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

⚠ 使用上の注意

- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- 点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様

- 光源…白色LED3個、赤色LED2個(切替式)
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単4電池×3本(テスト電池付属)
- 防水性能…IPX4
- 耐衝撃性能…1m
- ヘッド角度調整可能
(約90°まで3段階の角度調整が可能)



◆各部名称

スイッチ1


スイッチ2



裏側: バッテリーボックス

◆電池の入れ方

- ①ライト部裏側がバッテリーボックスになっています。
- ②留め具を外して、電池蓋を開けます。
- ③電池の極性を確認(本体に記載)し、電池をセットします。
- ④電池蓋を本体へセットし、留め具をはめて、完了です。

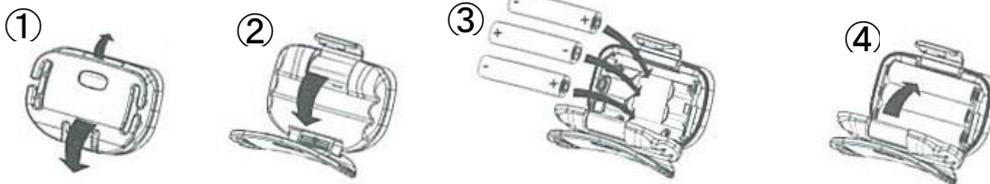

◆点灯/消灯

〈スイッチボタン1〉

スイッチボタンを押すと、点灯します。
スイッチを順次押していくと、点灯モードは下記のように変わります。

●スイッチボタンの短時間押しの場合

赤色LED→白色(強)→白色(弱)→OFF

※2秒間スイッチを押さないと、次のスイッチ操作の際はOFFになります。

(点灯イメージ)



赤色LED



白色LED(強)



白色LED(弱)

〈スイッチボタン2〉

スイッチを押すと、白色LEDが点灯します。

もう一度押すと消灯します。

スイッチを長押しすると、明るさを100%から10%まで調節することができます。

※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆お手入れ方法

乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにしてください。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Nov