

RECHARGEABLE HEADLIGHT M-946HR

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しく、安全に製品をご使用いただく為に、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

使用光源	最新高輝度チップタイプ白色LED搭載	
明るさ		連続点灯時間
HIGH 370 ルーメン	/	8 時間
LOW 70 ルーメン	/	18 時間
HIGH 85 ルーメン	/	6 時間
MID 40 ルーメン	/	14 時間
LOW 20 ルーメン	/	22 時間
充電時間	約 3 時間 (アダプターにより充電時間は変化します。)	
フルモード 明るさ		連続点灯時間
FL Lk 460 ルーメン	/	2.8 時間

保証規定

- 弊社製品については、保証書の発行は致しておりません。
- 本取扱説明書とご購入された販売店の発行した領収書もしくは納品書を併せて購入証明とし、製品保証の対象とさせていただきます。
- 保証期間はご購入後 1 年間です。
- 取扱説明書に従った正常な使用状態で発生した故障について、保証期間内に限り無償修理、商品交換等にて対応させていただきます。
- 保証の適用範囲は製品本体のみです。電池、ストラップ等の付属品、消耗品は保証対象外です。
- 故障品を修理、交換される際に発生する持込みの交通費、送付される際の送料については、お客様のご負担とさせていただきます。
- 以下の事項については、保証対象外とさせていただきます。
 - ①誤用、乱用、取扱い不注意による故障
 - ②火災、落雷等の災害、天災による故障
 - ③分解、改造、異常電圧による故障
 - ④使用で生じたキズ、汚れ等の外観上の変化
 - ⑤経年変化による変色および劣化
- 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- ご使用になるアダプタは1A未満の物をご利用ください。1A以上のアダプタをご利用による不具合、発火、故障につきましては一切の責任、保障の対象外とさせていただきます。

各部の名称・操作方法・充電方法

操作方法

スポットビームライト

消灯状態でスイッチを押すたびに、
ハイモード点灯
↓
ローモード点灯
↓
消灯
の順にモード切替します。


ワイドエリアライト

消灯状態でスイッチを押すたびに、
ハイモード点灯
↓
ミドルモード点灯
↓
ローモード点灯
↓
消灯
の順にモード切替します。

充電方法

- USB コネクターをコネクターカバーから取出します。
- USB コネクターをUSB-AC アダプター (別売) の USB ポートに挿し込みます。
- 自動的に充電を開始します。
充電時間 : 約 3 時間
- 充電が完了したら、USB コネクターをコネクターカバーに戻します。

USB-AC アダプター (別売)
型番 : GLA01

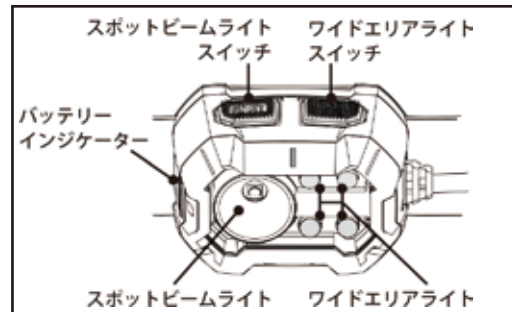


バッテリーインジケーター

バッテリーインジケーターは、電池残量および充電状態を 4 段階で表示します。

ライト点灯時: 消灯状態でスポットビームライトスイッチ、ワイドエリアライトスイッチのいずれかを押しとバッテリーインジケーターが約 5 秒間緑色点灯し、電池残量を表示します。また、電池残量が最低レベルに達すると、赤色点灯します。その時はすみやかに充電してください。

充電時: 充電中はバッテリーインジケーターが電池残量を表示し、点滅します。充電が完了すると、表示が点滅から点灯に変わります。

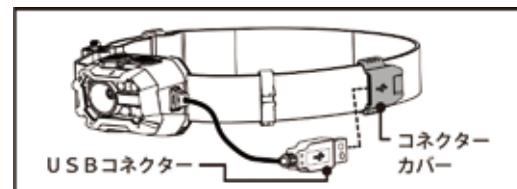

- ※ 充電中はスイッチがロックされ、点灯、操作することはできません。
- ※ USB-AC アダプター (別売) のほか、市販の USB 充電器、パソコンの USB ポートなどからも充電できます。

本製品の付属オリジナルヘッドバンド、バンド裏面に特殊なシリコン加工を施しており、本製品を作業用ヘルメット等に直接取り付けることができます。高所作業等で、ヘッドランプの滑り落ち防止を図りたい場合は、別途オプション「ヘルメットクリップ MLH02」も併せてご利用ください。

販売元

