

BOUBAKU LED WORKLIGHT

HATAYA

屋外用

[d2G4基準合格品]
型式検定番号/第T67534号

防爆型 LED 投光器

移動用投光器タイプのコンパクトLED防爆照明



25WハイパワーLED

明るさ 2,800lm(ルーメン)

色温度 5,000K(ケルビン)

コンパクト
移動用投光器タイプ

BOUBAKU LED WORKLIGHT

HATAYA BOUBAKU LED WORKLIGHT

防爆型LED投光器


d2G4基準合格品

型式検定番号/第T67534号

全光束
2,800
lm(ルーメン)



寸法

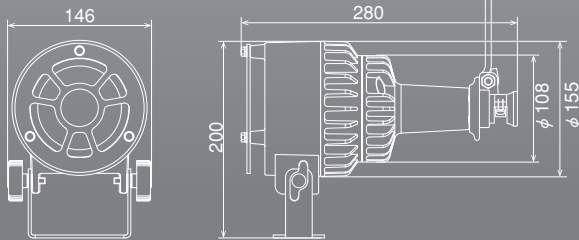

材質 灯体/アルミニウム合金鋳物 前面ガラス/強化板ガラス
ガード/鋼製樹脂コーティング

25Wハイパワー白色LED採用! 危険な防爆エリア用LED投光器

■主な特長

- 耐圧防爆構造[d2G4]
- <適用規格>工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
- 高出力チップ形LED内蔵
- 軽量・コンパクトで広範囲照明
- 中心の照度を落とさない防眩拡散シート付



高出力チップ形LED(拡散シート付)



固定用ブラケットアーム付(アルミ製)



吊り下げフック付(真ちゅう製)

ハンドランプのように
移動して使用できます。
固定用ブラケットにて
仮固定設置も可能です。

LED寿命	約40,000時間(目安)
明るさ	1m先中心部/約1,260 lx(ルクス) 色温度/5,000K(ケルビン) 昼白色 全光束/2,800lm(ルーメン)

■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型式	電線	照明装置	防爆構造			質量(kg)	梱包(台)
			種類	爆発等級	発火度		
LEP-25D *	本体のみ	AC100V 50/60Hz LED25W <使用雰囲気温度>5~40℃	d(耐圧防爆構造)	2	G4	3.1	1


●価格は本体のみです。本体のみのご注文の場合は型式の後に「00」をつけてください。(LEP-25D00) ●上記仕様に接続プラグ及びケーブルは含まれておりません。ケーブルの長さ及び接続プラグのご指定に応じて別途お見積り致します。●受注生産品の為、多少納期がかかります。●電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90 ~ 110V)の安定した電源を使用してください。

可燃性のガスや引火性物質の蒸気などの爆発性ガスが存在したり、蓄積するおそれがある場所では、電気機器から発生する火花や高温になった部品が点火源となり爆発や火災が発生する危険があります。このような危険場所では、爆発や火災を未然に防ぐ構造を備えた電気機器を使用する必要があります。

本製品は1種危険場所及び2種危険場所で使用することができる「耐圧防爆構造」を備えています。発火度が「G1~G4」で、爆発等級が1及び2の爆発性ガスが存在する場所で使用することができます。

■用途

- 石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に
- タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなど、可燃物取扱場所等に
- 消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等への備品に
- 各工場等の塗装ブース点検時の照明に

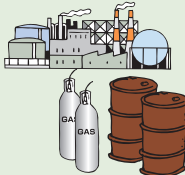

■使用できる爆発性ガス分類例

爆発等級	発火度				
	G1	G2	G3	G4	G5
1	アセトン アンモニア 一酸化炭素 エタン 酢酸 酢酸エチル トルエン プロパン ベンゼン メタノール メタン	エタノール 酢酸イソブチル 1-ブタノール ブタン 無水酢酸	ガソリン ヘキサン	アセトアルデヒド エチルエーテル	
2	石炭ガス	エチレン エチレンオキド	イソブレン		



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

*仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。*上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場/名古屋瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店 ●大阪支店 ●福岡支店

●札幌営業所 ●三条営業所 ●広島営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産株式会社 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314

顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料) ホームページ <http://www.hataya.jp>

2014.7 DNP 10 ① 30 234a