

# LED BOUBAKU MINI LIGHT PLUS

HATAYA

屋外用

[d2G5基準合格品]  
型式検定番号/第T69226号

## LED **防爆型** ミニライト・プラス

ポケットサイズのミニライトが**3W高輝度LED**にパワーアップ！



パワーアップ 日本製

3W 高輝度LED

明るさ 200 Lm(ルーメン)

実用点灯時間 連続約12時間



単3アルカリ電池  
3個使用(LR6)

持ち運びに便利  
帯電防止  
ケース付



# HATAYA LED BOUBAKU MINI LIGHT PLUS

## LED防爆型ミニライト・プラス

d2G5基準合格品

型式検定番号/第T69226号

LED  
3W


実用  
点灯時間  
連続 12時間

全光束  
200  
ルーメン



材質 本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金  
前面保護カバー/硬質板ガラス

寸法図

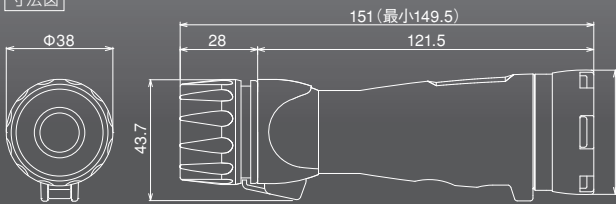

### 性能

実用点灯時間 (常温20℃の場合)	連続約12時間 ※電池のメーカー及び使用条件等により大きく異なる場合があります。 ※実用点灯時間は点灯初期値の明るさから約10%に落ちるまでの 目安の時間で、完全に消灯してしまうということではありません。
----------------------	---

3W高輝度LEDにパワーアップ!  
長距離照射を可能にします。

### 主な特長

- 耐圧防爆構造 [d2G5]  
＜適用規格＞工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
- 防雨構造なので屋外使用可能
- 直線的な白色ビーム光の3W高輝度LED(日本製)
- 100Lm以上の明るさを連続約4時間持続
- 携帯に便利な帯電防止ケース付
- 脚付なので転がらず、横置き・縦置きが可能
- 落下防止用ストラップ付



3W高輝度LED



横置き・縦置き可能



滑りにくいゴム製グリップと  
プロテクターゴム付(後部)



落下防止用ストラップ付

LED寿命	約30,000時間(目安)
明るさ	1m先中心部/約600 Lx(ルクス) 色温度/ 5,600K(ケルビン) 全光束/約200 Lm(ルーメン) ※点灯初期時でのデータ値です。

### 仕様表

型 式	適合電池	使用ランプ	防爆構造			質 量 (kg)
			種 類	爆発等級	発火度	
<b>SEP-N3D</b>	単3アルカリ電池(LR6)×3個 ※テスト用電池付属	高輝度3WLED	d(耐圧防爆構造)	2	G5	0.29 (ケース除く)

HATAYA JANコード 49-30510


※ニッカドやニッケル水素などの充電電池(繰り返し充電のできるもの)は内部で破裂のおそれがあるため、絶対に使用しないでください。  
※使用済みの電池は各自自治体の指示に従って廃棄してください。

可燃性のガスや引火性物質の蒸気などの爆発性ガスが存在したり、蓄積するおそれがある場所では、電気機器から発生する火花や高温になった部品が点火源となり爆発や火災が発生する危険があります。このような危険場所では、爆発や火災を未然に防ぐ構造を備えた電気機器を使用する必要があります。

本製品は1種危険場所及び2種危険場所で使用することができる「耐圧防爆構造」を備えています。発火度が「G1～G5」で、爆発等級が1及び2の爆発性ガスが存在する場所で使用することができます。

### ■用途

- 石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に
- タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなど、可燃物取扱場所等に
- 消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等への備品に
- 各工場等の塗装ブース点検時の照明に

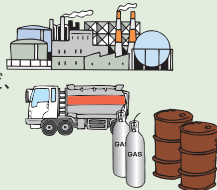

### ■使用できる爆発性ガス分類例

爆発等級	発火度				
	G1	G2	G3	G4	G5
1	アセトン アンモニア 一酸化炭素 エタン 酢酸 酢酸エチル トルエン プロパン ベンゼン メタノール メタン	エタノール 酢酸イソブチル 1-ブタノール ブタン 無水酢酸	ガソリン ヘキサン	アセトアルデヒド エチルエーテル	
2	石炭ガス	エチレン エチレンオキド	イソブレン		



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

## 株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場/名古屋瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店 ●大阪支店 ●福岡支店

●札幌営業所 ●三条営業所 ●広島営業所 ●岐阜物流センター

### ■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産株式会社 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314

顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料) ホームページ <http://www.hataya.jp>