

# BATTERY BOUBAKU LAMP

HATAYA

新製品

屋外用

[d2G4基準合格品]  
型式検定番号/第T69616号

充電式

## LED防爆型ケータイルンプ

国内防爆検定取得の耐圧防爆型充電式携帯電灯



専用ニッケル水素  
電池パック内蔵

点灯時間 連続 約 8 時間

視認性に優れた  
高出力LED

ビーム角 / 17度



BATTERY BOUBAKU LAMP

# HATAYA BATTERY BOUBAKU LED LAMP

充電式防爆型LEDケータイルンプ



d2G4基準合格品

型式検定番号/第T69616号

LED  
3W

全光束  
600  
ルーメン



 

## 国内防爆検定取得の 耐圧防爆型充電式携帯電灯

### ■主な特長

- 耐圧防爆構造[d2G4]
- <適用規格>工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
- 17度のビーム光で視認性に優れた専用設計の高出力LED
- 専用ニッケル水素電池パック内蔵
- 防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチを採用

## 点灯時間 連続約8時間

※満充電時の初期の明るさから50%以下に落ちるまでの実用点灯時間です。

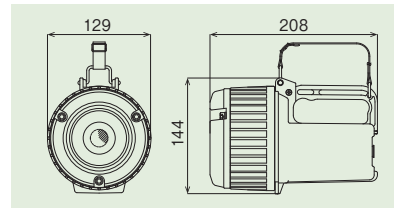

専用ACアダプター

◎材質 (1)灯体:ダイカスト用アルミニウム合金 (2)前面ガラス:硬質板ガラス



17度ビーム光



携帯に便利な肩掛けベルト付



持ちやすいグリップ



縦置き可能



充電ポート

### ■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510


型式 EA758HA-39	電池仕様	照明装置	点灯時間	充電時間	防爆構造			質量 (kg)	梱包 (台)	JANコード
					種類	爆発等級	発火度			
<b>PEP-S3DC</b>	定格7.4V/4,300mAh ニッケル水素電池	高出力 LED	約8	約4	d(耐圧防爆構造)	2	G4	1.85	1	35108-7

可燃性のガスや引火性物質の蒸気などの爆発性ガスが存在したり、蓄積するおそれがある場所では、電気機器から発生する火花や高温になった部品が点火源となり爆発や火災が発生する危険があります。このような危険場所では、爆発や火災を未然に防ぐ構造を備えた電気機器を使用する必要があります。

本製品は1種危険場所及び2種危険場所で使用することができる「耐圧防爆構造」を備えています。発火度が「G1~G4」で、爆発等級が1及び2の爆発性ガスが存在する場所で使用することができます。

### ■用途

- 石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に
- タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなど、可燃物取扱場所等に
- 消防車、タンクローリー車、緊急車両等への備品に
- 各工場等の塗装ブース点検時の照明に

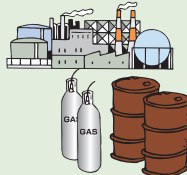

### ■使用できる爆発性ガス分類例

爆発等級	発火度				
	G1	G2	G3	G4	G5
1	アセトン アンモニア 一酸化炭素 エタン 酢酸 酢酸エチル トルエン プロパン ベンゼン メタノール メタン	エタノール 酢酸イソブチル 1-ブタノール ブタン 無水酢酸	ガソリン ヘキサン	アセトアルデヒド エチルエーテル	
2	石炭ガス	エチレン エチレンオキド	イソブレン		



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

## 株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

- 東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店
- 広島支店 ●福岡支店 ●札幌営業所 ●新潟営業所 ●岐阜物流センター

### ■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854

顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料) ホームページ <http://www.hataya.jp>