

EA758JC-2(LEDライト)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

⚠ 使用上の注意


- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- 点灯中、直接レンズを見ないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 長時間使用されない時は電池をはずしてください。

◆仕様

- 光源…LED球 ※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単3電池×2本(別売)
- 材質…アルミニウム
- 水深2m防水仕様 IPX8
(注意:ヘッド部を緩めて使用時は除く)
- 集光
- ストラップ、クリップ付

◆電池の入れ方

- ① テールキャップを左(反時計)に回し外します。
- ② 電池を本体へ挿入します。
- ③ テールキャップをしっかりと閉めます。

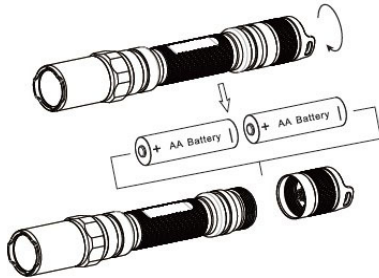

◆点灯/消灯

- ① 最も明るい明るさの最強モード (ヘッド部を締めつけて使用)
ヘッド部を締めつけて、スイッチを押すことで最強モードで点灯します。
■ 通常点灯: 押し込む→点灯(最強)→押し込む→消灯→押し込む→点灯(最強)…
■ 間欠点灯*: 消灯→半押し→間欠点灯(最強)
※間欠点灯とは…消灯状態でスイッチを押すと一時点灯するモードです。

[最強モードのまま3分間が経過すると、節電とヘッド部が高温になるのを防ぐために、自動的に照度を落とします。]

- ② 強、中、弱、SOS点滅、ストロボ点滅の何れかが選べるユーザーファインディングモード (ヘッド部を緩めて使用)
ヘッド部を少し緩めると3段階の光量及びSOS、ストロボの何れかが選べます。
■ テールスイッチを押していくと右記のようにモードが変わります:
強→中→弱→SOS→ストロボ→強→中→…
点灯時にテールスイッチを押すと消灯します。
(メモリー機能付。再点灯した時に、モードはそのままメモリーされています。)

注意: 水中や水の掛かる場所では、ユーザーファインディングモード(ヘッド部を緩めて使用)はしないで下さい。
・使用後は必ず消灯を確認してください。

◆お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

⚠ 改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

◆各部名称

