

EA758JK-15(防水LEDライト)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



使用上の注意

- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- 点灯中、直接レンズを見ないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 長時間使用されない時は電池をはずしてください。

◆仕様

- 光源…LED球X1個
※LEDに替球はありません。
- 散光
- 使用電池…CR123A×2個(別売)
- 材質…アルミニウム
- 水深2m防水仕様(IPX8)
- 耐衝撃性…1.5m
- サイズ…φ40X151mm
- 重量…132g(本体のみ)
- 付属品…ホルスター、ストラップ、
スペアオーリング、
スペアスイッチキャップ、
クリップ、多機能リング付

◆各部名称



* 多機能リングの取り付けと使用例

テールキャップを外し下図の位置に取り付けて下さい。
ライトが転がるのを防ぎ、ライトの持ち手となります。




多機能リング



◆電池の入れ方

- ①テールキャップを左(反時計)に回し外します。
- ②電池を極に注意して本体へ挿入します。
- ③キャップをしっかり閉めます。

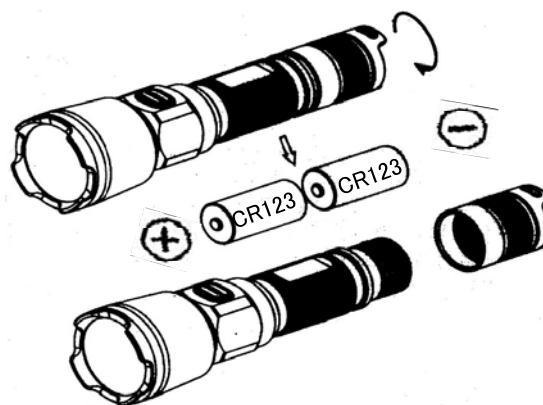

◆点灯/消灯

・点灯、消灯

テールキャップの後にあるスイッチを押すとクリック音がし点灯します。
再度押すとクリック音がし消灯します。

・一時点灯

消灯状態でスイッチをゆっくり押すとクリック音がする前に点灯します。
消す時は手を放して下さい。



スイッチ

◆一般的な使用

点灯して、サイドスイッチを続けて押すと超最低光量、低光量、中光量、高光量と順次変わります。
後部のスイッチで切っても保存されます。

* 安全やオーバーヒート、故障を防ぐ為、最高レベルの光量で3分以上使用すると低い光量に自動
低い光量に自動的に切り替わります。

◆スペシャルモード

点灯させ、サイドスイッチを押して、保持するとストロボモードになります。

再度スイッチを押し、保持するとロケーションビーコンになり、もう一度繰り返すとSOSモードになります。

いずれの状態でも、解除するにはサイドスイッチを押して下さい。

◆電源について

1. ライトを点灯させたとき、パワーレベルが50%になってきたらサイドスイッチが2秒間に1回光ります。
2. ライトを点灯させたとき、パワーレベルが低い時はサイドスイッチが早く点滅します。
3. 電池を入れたとき、またはロックアウトモードの時電池の電圧を表示(精度±0.1V)するために
サイドスイッチはいろいろなパターンで光ります。
例として4.2Vでは4回立って続けに光り、1秒間停止し、さらに2回光ってパワー表示します。

◆電池の交換

サイドスイッチが早く点滅すると電池の交換が必要です。
あるいは薄暗く又は反応が無くなっても交換が必要です。

◆リチウムイオン電池のリサイクル・破棄方法について

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に
設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。

リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認して下さい。

◆お手入れ方法

・半年ごとに、シリコンオイルを塗布したきれいな布で拭いてください。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

14.Nov.