

# EA758RA-4A (LEDライト)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

## ◆仕様

- ・光源…白色LED球(※LEDに替球はありません。)
- ・明るさ…10ルーメン(Low)、25ルーメン(High)
- ・電源…単3電池×2本(別売)
- ・電池寿命…約80時間(Low)、約25時間(High)
- ・散光タイプ(調光切替機能なし)
- ・照射距離(100%暗所)…100m(High)
- ・防水性能…IPX4(防沫形)
- ・サイズ…Φ28×157mm
- ・重量…112g(電池含)
- ・本体カラー…シルバー
- ・付属品…ナイロン製ホルスター、ストラップ



- ・電池交換の際はすべて新しいものと交換してください。
- ・新旧の電池、異なる種類の電池を混用しないで下さい。

## ◆電池の入れ方

- ①テールキャップを左(反時計)に回し外します。
- ②電池を(+極側から)本体へ挿入します。
- ③テールキャップをしっかり閉めます。

## ◆点灯/消灯

サイドスイッチを押し込むと点灯します。

また、サイドスイッチを押す毎に下記モードに切り替わります。任意のモードでご使用下さい。

(LED球Low→LED球High→LED球消灯)


点灯した状態でサイドスイッチを軽く押し放したりする事により、点滅灯としてもご使用頂けます。

※使用後は必ず消灯を確認してください。

## ◆お手入れ方法

・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

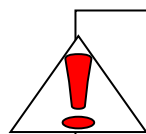

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

18.Sep