

品番 EA758RD-2
品名 充電式LEDライト

全て取扱中止になりました。




品番	名称
EA758RD-2	本体セット
EA758RD-2B	交換バッテリー

◆点灯/消灯
 スイッチボタンを押し込むと点灯します。
 点灯の順序は次の通りです。
 (明るさ30%→ 明るさ100%→消灯)
 ※使用後は必ず消灯を確認してください。

◆仕様

- ・光源…白色LED球(※LEDに替球はありません。)
- ・明るさ…25ルーメン(30%)、85ルーメン(100%)
- ・電源…ニッケル水素充電電池(3.6V 2000mAh)
- ・電池寿命…約35時間(30%)、約15時間(100%)
- ・散光タイプ(調光切替機能なし)
- ・照射距離(100%暗所)…～70m(30%)、～150m(100%)
- ・充電時間…11時間
- ・防水性能…IPX4(防沫形)
- ・サイズ…Φ 41.5 × 257.5mm ・重量…450g(充電電池含)
- ・付属品…ACアダプター、カーアダプター、
 スマートチャージャー

◆充電接続例

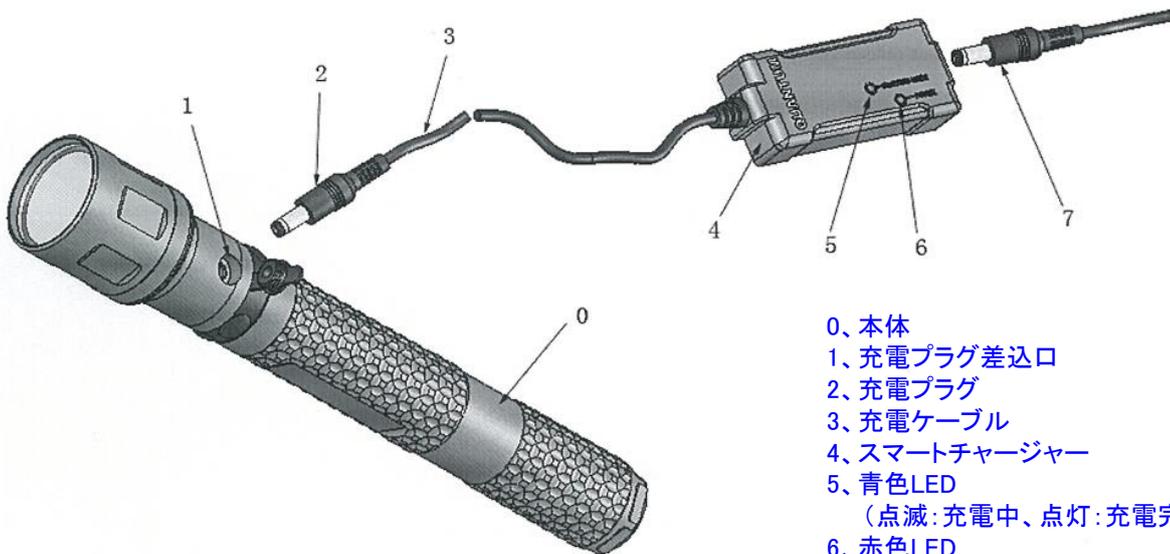

- 0、本体
- 1、充電プラグ差込口
- 2、充電プラグ
- 3、充電ケーブル
- 4、スマートチャージャー
- 5、青色LED
 (点滅:充電中、点灯:充電完了)
- 6、赤色LED
 (点灯:電源接続中)
- 7、ACアダプター又はカーアダプターの接続プラグ

