

EA758RE-2C LEDライト 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

■使用上の注意

⚠注意	身体への傷害や物的損害を負うおそれがある内容です。
🚫禁止	してはいけない内容です。
🔥高温注意	高温による傷害の可能性がある内容です。


⚠注意	🚫禁止	<ul style="list-style-type: none"> 当製品は、携帯用の光源としての使用を目的としております。用途外の使用はしないでください。 直接ライトの光を目にあてないでください。目を傷める原因になります。 新しい電池と古い電池との併用はしないでください。 分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。
		<ul style="list-style-type: none"> 点灯、点滅時はレンズ側のボディ表面が高温になります。手を触れない様にしてください。
🔥高温注意		

■各部名称



■点灯方法

- スイッチを押すごとに下記の様に点灯モードが変わります。(スイッチの半押しでも同様に点灯モードを変えることができます。)

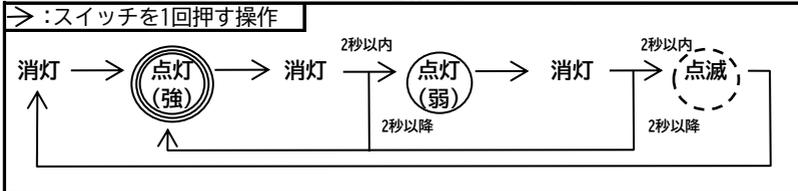

■電池の交換方法

- テールキャップを反時計回りに回して外し、極性に注意して電池を交換します。交換後、テールキャップを元に戻します。



■メンテナンス、保管

- 汚れた場合は、乾いた布でから拭きをしてください。(溶剤等は塗布しないでください。)
- 長期間使用しない場合は、電池を外し、子供の手の届かない所に保管してください。

■仕様

光源	白色LED1灯
電源	単4電池 x 2本(付属)
照射タイプ	散光
サイズ	φ14.5 x 135.9mm
重量	52.6g
材質	アルミ

点灯モード	強	弱	点滅
明るさ	190ルーメン	13ルーメン	190ルーメン
電池寿命	5時間	48時間	5時間
照射距離	57m	17m	-