

EA758RH-1A(充電式LEDサーチライト)取扱説明書

Ver. 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を正しくご使用頂くためにも取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

- 光源...LED球（替球はありません）
- 電源...ニッケル水素充電電池(6.0V 3.5AH)
- 電池寿命...約7.5時間(1LED)、約2.5時間(3LED)、約1時間(6LED)
- 充電時間...約8時間
- 散光
- 材質...アルミ
- 点滅機能付き
- リフレクターレンズ
- ACアダプター、ストラップ付

〈セット内容〉



ACアダプター

◆各部名称



◆ライトON/OFF

スイッチ部を完全に押し込むと点灯します。
1押しで1LED点灯、2押しで3LED点灯、3押しで6LED点灯
どのモードの場合でも、長押しをすると点滅モードになります。再度、押すと消灯します。


◆充電方法

- ①ACアダプターをコンセントに接続します。
- ②ACアダプターのプラグを右の写真のように直接LEDライトに接続します。
- ③正しく接続されますと、ACアダプターのLEDランプが赤色に点灯します。
- ④充電時間を目安に、充電を終えてください。
フル充電されても、LEDランプの赤色はそのまま変わらず点灯し続けます。
(充電中はスイッチをOFFにしてください。)



〈充電電池の注意〉

- 初回ご使用になられる時は、12時間以上充電して下さい。
- このACアダプターはEA758RH-1A専用です。他のものを使用しないで下さい。
- 長時間使用されない時は電池を外して下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 照度が高いので点灯中、直接レンズを見ないで下さい。

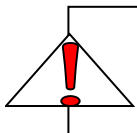

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

15. DEC.