



ESCO CO., LTD.

EA758RH-5A

(充電式LEDライト) 取扱説明書



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929



このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を正しくご使用頂くためにも取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様

- 光源…LED球（替球はありません）
- 電源…リチウムイオンバッテリー
- 電池寿命…
約2.5時間（100%）、
約55時間（10%）、
約15時間（ブザー）
- 充電時間…約6時間
- 散光
- 材質…アルミ
- 点滅機能付き
- 調光機能付（100%～5%）
- ACアダプター、充電器付属
- ブザー付（100dB）

◆各部名称



◆ ライトON/OFF

スイッチ部を完全に押し込むと点灯します。再度、押し込むと消灯します。
点灯時に長押しをすると弱モード（10%）に切り替わります。
弱モード時に、再度長押しで自動調光となり（100%～5%）、任意の明るさの時点でスイッチを離すと、その明るさが固定されます。また、消灯時に長押しをすると点滅モードになります。

◆ブザーON/OFF

テールキャップについているカバーを外します。※1
テール部分の赤色ボタンを押し込むとブザーが鳴ります。※2
再度押し込むと、ブザーが停止します。



◆充電方法

- ① ACアダプターと充電台を接続します。
- ② コンセントに接続します。ACアダプターのLEDランプが緑色に点灯します。
- ③ 本体を充電台に正しくセットして下さい。
ACアダプターのLEDランプと充電台のLEDランプが赤色に点灯します。
- ④ ACアダプターのLEDランプが赤色から緑色点灯に変わると充電は完了です。
(充電中は本体のスイッチをOFFにして下さい。)

充電台についている白色LEDライト6個は災害時などで停電した際に、自動点灯する非常灯です。


電源が断たれた際に、充電台の白色LEDライト6個が点灯するので、暗闇でもライトの位置がすぐに分かります。(※ライトがセットされていなければ、点灯しません。)



◆壁に充電台を取り付ける

充電台の後ろのカバーを外して※、付属のネジ、ボードアンカーを使用して壁に取付けます。

※出っ張りを押しながら、カバーを下にずらして充電台と外します。

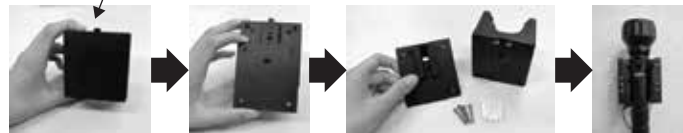

ネジ4本、ボードアンカー4本付

取付例

充電電池の注意

- 初回ご使用になられる時は、10時間以上充電して下さい。
- この充電器とアダプターはEA758RH-5専用です。他のものを使用しないで下さい。
- 充電台は常にきれいな状態にしておいて下さい。
- 長時間使用されない時は電池を外してください。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 照度が高いので点灯中、直接レンズを見ないで下さい。