

# EA758RK-81 (充電式LEDフラッシュライト)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ⚠ 使用上の注意


- ・ご使用前に必ずリチウムイオンリチャージについての注意事項(裏面)をお読みください。
- ・点灯中、直接レンズを見たり人に向けたりしないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。

## ◆ 特徴

- ・フォーカスコントロールが可能です。(裏面参照)
- ・テールスイッチ部分は蓄光式なので、暗い場所でも位置を知らせてくれます。
- ・テールスイッチ周辺はマグネットになっています。
- ・クリップ付でキャップライトにもなります。

## ◆ 仕様

- 光源…LED球(替え球はありません。)
  - 電源…リチウムイオン充電電池(本体内部蔵)
  - 集散光
  - サイズ…Φ30×82mm
  - 重量…75g
  - 付属…充電用USBケーブル  
【USB・A(オス)-マイクロUSB(オス)】
- ※別売のAC-USB変換アダプターを使うと、コンセントから充電できます。

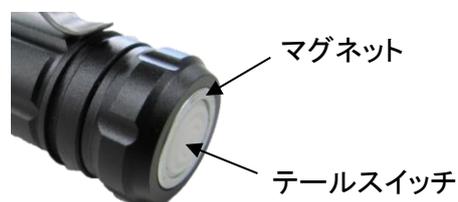

<充電用USBケーブル>



点灯モード	電池寿命
強	2.5時間
中	5時間
弱	10時間
点滅	18時間

## ◆ 使用方法

### ◆ 充電

テールカバーを反時計方向に回して外すと、マイクロUSBの差込口がありますので、そこに付属のUSBケーブルのマイクロUSB(オス)の方を差し込んでください。

USB・A(オス)の方は、給電可能なUSB・Aポートに差し込んで充電するか、別売のAC-USB変換アダプターに差し込んで、コンセントから充電してください。

マイクロUSB差込口



⚠ 充電は必ず消灯時に行ってください。

### ◆ 点灯/消灯


消灯時、テールスイッチをクリック音がするまで押しと点灯します。

初めは強モードでテールスイッチを押すごとに中→弱→点滅(SOS)→点滅(高速)→消灯と変わります。

順次10秒以内に押しと点灯モードが切り替わりますが、10秒を超えてスイッチを押すと消灯します。

### ◆フォーカスコントロール

商品の先端を軽く回すことにより、照射範囲を無段階調節することができます。

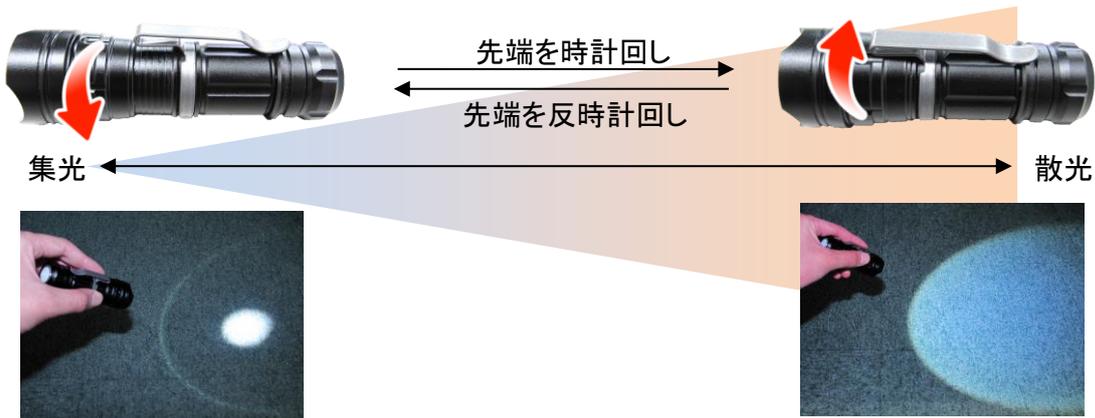

## 重要事項

ご使用前に必ずお読みください

### ●リチウムイオンリチャージの基本知識について

電源をONの状態にしたまま放置致しますと、電池側の電圧プロテクトによって一度放電を遮断致します。しかしながら、そのまま放置もしくはON状態にしたままに致しますと、再充電に必要な電圧を下回ってしまう為、充電できなくなります。

**基本的にはご使用後は必ず充電してください。また、ご使用を長時間されない場合も必ず定期的に充電を行ってください。**

### ●強制リチャージ機能について

この商品につきましては上記のような状態になり充電しなくなった場合、下記手順により強制的に充電する機能を備えております。

①通常通りに充電してください。(100Vからが理想です。)

↓

②その際、充電ランプが赤色にならず緑のままになります。

この時充電しておりませんので商品のスイッチをON、OFFにしてください。

↓

③充電ランプが赤になりましたら、必ず商品のスイッチをOFFの状態にして、そのまま充電してください。**(ON状態で充電しますと、発熱して爆発する恐れがありますので絶対にしないでください。)**

上記強制リチャージシステムは電池に通常よりも多くの負担をかけます。


あくまで応急処置ですので、このような状況にならないようご注意ください。

またこのような状況になった電池は、充電回数や内容量が著しく減少する恐れがあります。

上記手順を行っても充電しない場合は、代理店または弊社へお問い合わせください。

汚れがひどい場合は乾いた柔らかい布に中性洗剤を付け、固く絞ってから拭いてください。

※シンナー、ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。

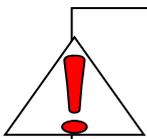

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Dec.