

LED フラッシュライト取扱説明書

品番 **EA758RM-44A**

単 1 ・ 単 3 乾電池兼用モデル



* アルカリ乾電池は含まれておりません。

このたびは当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に安全上及びご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

このLEDフラッシュライトは、暗い場所を照らすことを目的とした商品です。

これらの目的以外のご使用でお客様ご自身や第三者並びに財産などに損害が生じた場合でも当社は責任を負いかねますので、
ご了承の上正しくお使いください。

安全上の注意

⚠ 警告

- ◆直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。 鏡などに反射する光も直接目で見ないでください。 LEDライトの光は強力ですので、目を痛めたり、視力を失ってしまう恐れがあります。
- ◆電池の液が目に入った時は、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

⚠ 注意

- 電池は⊕⊖の方向をよく確かめて入れてください。
- 定期的に液漏れなどがいないか点検してください。
- 長期間使用しない時は電池を取り出して保管してください。

ご使用上の注意

電池の取り扱いに対する注意

- ◆電池を交換する場合は、全ての電池を交換してください。
- ◆危険ですので、絶対に火中に投じないでください。
- ◆ご使用済みの電池は、お住まいの地域の自治体の規則に従って処分をしてください。
- ◆ご使用になられる電池は、ご使用の電池メーカー様の注意に従ってお取り扱いください。

保管についての注意

- ◆長期間使用しない時は電池を取り出して保管してください。
- ◆幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ◆直射日光を避け、湿気や埃の少ない場所に保管してください。

フラッシュライト本体に対する注意

- ◆改造・分解は絶対しないでください。
- ◆本体を無理に曲げようとしたり、故意に落としたりショックを与えないでください。
- ◆お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いて、シンナーやベンジン等の溶剤は使用しないで下さい。

◆EA758RM-44A 仕様

使用 LED	Cree X-ML T6 LED
本体サイズ	ヘッド径φ56.5mm x 長さ 310mm
重さ	約 413g
付属品	専用ストラップ・専用ホルスター・交換用Oリング

使用電池	単 1 アルカリ乾電池 x 3 本 または、 単 3 アルカリ乾電池 x 3 本もしくは 6 本もしくは 9 本の 3 通り でご使用頂けます。 単 3 アルカリ乾電池ご使用の際には、 付属の単 3 乾電池ホルダーをご使用下さい。	
明るさ ・ 電池寿命	単 1 アルカリ乾電池 3 個使用	
	明るさ	電池寿命
	800 ルーメン (100%)	約 10 ～ 12 時間
	80 ルーメン (10%)	約 720 時間
	単 3 アルカリ乾電池 3 個使用	
	明るさ	電池寿命
	550 ルーメン (100%)	約 7 ～ 9 時間
	55 ルーメン (10%)	約 200 時間
	単 3 アルカリ乾電池 6 個使用	
	明るさ	電池寿命
	650 ルーメン (100%)	約 5 ～ 7 時間
	65 ルーメン (10%)	約 200 時間
	単 3 アルカリ乾電池 9 個使用	
	明るさ	電池寿命
	1000 ルーメン (100%)	約 2.5 ～ 4 時間
	100 ルーメン (10%)	約 200 時間
* ご使用環境及び電池性能により変動します。		
* 単 3 アルカリ乾電池をご使用の場合は、裏面説明書の通り 乾電池を乾電池ホルダーに縦列に入れて下さい。		


株式会社エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀 3-8-1 4 TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929

LED フラッシュライト取扱説明書

ご使用方法（単1 アルカリ乾電池をご使用の場合）

このLEDフラッシュライトは単3 アルカリ乾電池でもご使用できます。
単3 乾電池ご使用につきましては右頁をご覧ください。

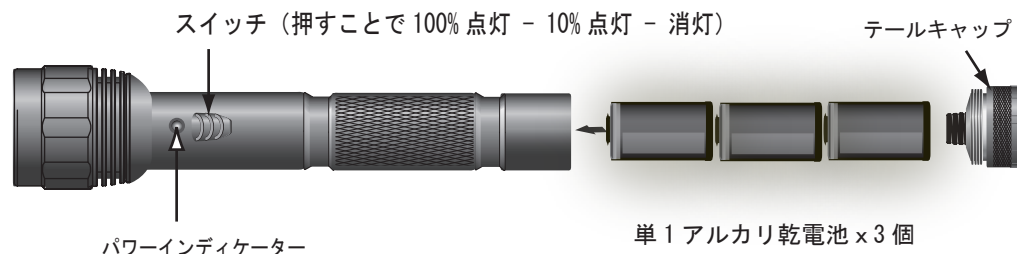


電池の入れ方・交換

（単1 アルカリ乾電池は別途お買い求めください）


- ◆テールキャップをはずして単3 乾電池ホルダーを取り出してください。
（単1 乾電池ご使用の場合は、単3 乾電池ホルダーは使用しませんので無くさない様に保管して下さい。）
- ◆電池の+側がヘッド側になるように単1 アルカリ乾電池3 個を入れてください。
- ◆テールキャップをしっかりしめてください。
- ◆スイッチを押してライトが点灯することを確認してください。

パワーインディケーターが赤色になりましたら、電池容量が少なくなったことを示しますので、早めに新しい電池と交換してください。

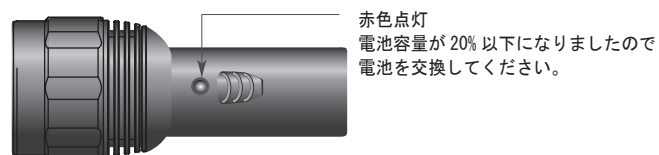

- ◆電池の入れ方の逆手順で電池ケースを取り出して、古い電池を取り出してください。
- ◆新しい電池を入れて、テールキャップをしっかりしめ、パワーインディケーターが緑色になったことを確認してください。

使用方法

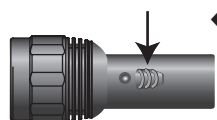

- ◆スイッチを押してください。
1 回押すー最大モード（100%）
2 回押すー低モード（10%）
3 回押すー消灯


警告

- ◆直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。
鏡などに反射する光も直接目で見ないでください。
LEDライトの光は強力ですので、目を痛めたり、視力を失ってしまう恐れがあります。

LED フラッシュライト取扱説明書

ご使用方法（単3 アルカリ乾電池をご使用の場合）

このLEDフラッシュライトは単1 アルカリ乾電池でもご使用できます。
単1 乾電池ご使用につきましては左頁をご覧ください。

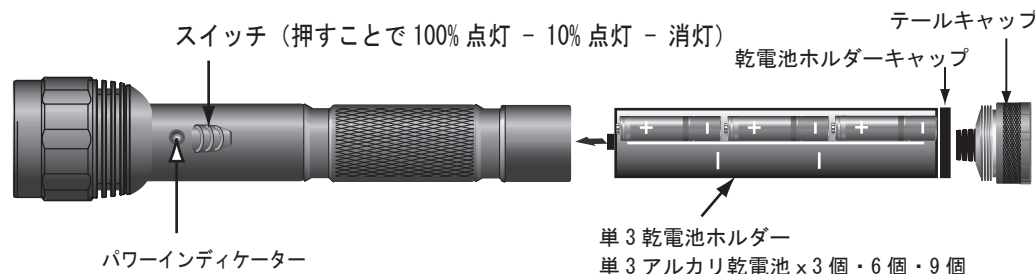


電池の入れ方・交換

（単3 アルカリ乾電池は別途お買い求めください）


- ◆テールキャップをはずして単3 乾電池ホルダーを取り出してください。
- ◆乾電池ホルダーキャップをはずして下さい。
- ◆乾電池ホルダーに上図の向きで単3 乾電池を入れて下さい。
単3 乾電池使用では、付属の乾電池ホルダーをご使用いただくことで、3 本使用、6 本使用、9 本使用の3 通りでのご使用ができます。 乾電池は+側がヘッド側になるように、縦列に乾電池ホルダーへ入れて下さい。
例) 上図は単3 乾電池を3 個使用した場合の電池の入れ方を示しています。
- ◆乾電池ホルダーキャップを閉め、ホルダーを本体に入れテールキャップをしっかりしめてください。
- ◆スイッチを押してライトが点灯することを確認してください。

。パワーインディケーターが赤色になりましたら、電池容量が少なくなったことを示しますので、早めに新しい電池と交換してください。

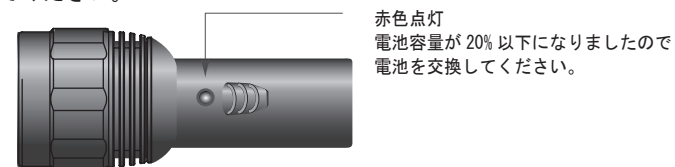

- ◆電池の入れ方の逆手順で電池ケースを取り出して、古い電池を取り出してください。
- ◆新しい電池を入れて、テールキャップをしっかりしめ、パワーインディケーターが緑色になったことを確認してください。

使用方法

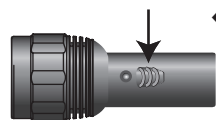

- ◆スイッチを押してください。
1 回押すー最大モード（100%）
2 回押すー低モード（10%）
3 回押すー消灯

警告

- ◆直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。
鏡などに反射する光も直接目で見ないでください。
LEDライトの光は強力ですので、目を痛めたり、視力を失ってしまう恐れがあります。