

# LEDフラッシュライト取扱説明書

品番EA758RM-81



\*リチウム電池は含まれておりません。

## ◆EA758RM-81仕様

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 使用LED | Cree XM-L(T6) LED            |
| 明るさ   | 500ルーメン(最大)                  |
| 使用電池  | CR123Aリチウム電池x2本(別売)          |
| 電池寿命  | 100%:3時間<br>10%:28時間         |
| 本体サイズ | ヘッド径50mmx長さ160mm             |
| 重量    | 約220g(電池含まず)                 |
| 付属品   | 専用ストラップ、ホルスター<br>Oリング、防水キャップ |

このたびは当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に安全上及びご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

このLEDフラッシュライトは、暗い場所を照らしたり、必要に応じて点滅信号を送ったりすることを目的として作られた商品です。これらの目的以外のご使用でお客様ご自身や第三者並びに財産などに損害が生じた場合でも当社は責任を負いかねますので、ご了承の上、正しくご使用下さい。

## \*\* 安全上の注意事項 \*\*

### ⚠ 警告

- ◆直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。鏡などに反射する光も直接目で見ないでください。LEDライトの光は強力ですので、目を痛めたり、視力を失ってしまう恐れがあります。
- ◆電池の液が目に入った時は、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

### ⚠ 注意

- 電池は⊕⊖の方向をよく確かめて入れてください。
- 定期的に液漏れなどが無い点検してください。
- 長期間使用しない時は電池を取り出して保管してください。

## \*\* ご使用上の注意事項 \*\*

### 電池の取り扱いに対する注意

- ◆電池を交換する場合は、全ての電池を交換してください。
- ◆危険ですので、絶対に火中に投じないでください。
- ◆ご使用済みの電池は、お住まいの地域の自治体の規則に従って処分をしてください。
- ◆ご使用になられる電池は、ご使用の電池メーカー様の注意に従ってお取り扱いください。

### 保管についての注意

- ◆長期間使用しない時は電池を取り出して保管してください。
- ◆幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ◆直射日光を避け、湿気や埃の少ない場所に保管してください。


### フラッシュライト本体に対する注意

- ◆改造・分解は絶対しないでください。
- ◆本体を無理に曲げようとしたり、故意に落としたりショックを与えないでください。
- ◆お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いて、シンナーやベンジン等の溶剤は使用しないで下さい。

# ご使用方法

## \*電池の入れ方・交換方法 (CR123A電池を別途お買い求め下さい)

- ◆ テールキャップをはずして下さい。
- ◆ 電池の(+)(-)に注意の上、電池2本を本体に入れて下さい。
- ◆ テールキャップをしっかりとめて下さい。

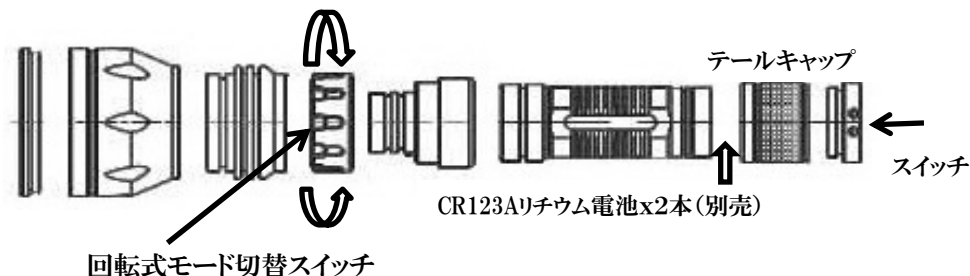

## スイッチ操作方法について・・(回転式モード切替スイッチ使用)

### マーク

- : 最大モード(100%)
- : 中モード(50%)
- : 低モード(10%)
- ∨ : 点滅モード
- SOS : SOSモード

### 注意:

- 1 長期間ご使用になられない場合は、電池を取り出して下さい。
- 2 本体は防滴仕様となっております。むやみに密封されている部分を分解しないで下さい。

### ⚠ 警告

- ◆直接ライトの光を目に当てたり、点灯中に光源をのぞきこまないでください。鏡などに反射する光も直接目で見ないでください。LEDライトの光は強力ですので、目を痛めたり、視力を失ってしまう恐れがあります。

株式会社エスコ

本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14 TEL:(06)6532-6226 FAX:(06)6541-0929