

# EA758RN-1A(LEDヘッドライト)取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。



## 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

## ◆仕様

- 光源…白色LED  
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単3電池×3本(テスト電池付属)
- 防水性能…IPX4
- 耐衝撃性能…1m
- ボディ材質…アルミ、ポリマー樹脂
- サイズ…ライト本体: 74×40×44(H)mm  
バッテリーボックス: 76×28.5×82(H)mm
- 重量…120g(本体のみ)
- ベルト幅…約30mm

明るさ	ルーメン	照射距離	連続使用時間
強	600lm	180m	4.5時間
中	240lm	118m	7時間
弱	35lm	45m	55時間
SOS	600lm	180m	4.5時間



## ◆電池の交換方法

- ①つまみを持ち上げ、電池蓋を外します。(図1)
- ②極性を確認し、電池を入れます。(図2)
- ③バッテリーボックスの形状に沿ってスライドさせながら、電池蓋を閉めれば完了です。

図2



図1




図3



電池ボックスにあるパワースイッチを押すと、青色ランプが点灯し、電池残量を確認することができます。(図3)  
※残量がない場合、ランプは点灯しません。

## ◆ヘッド角度調整

約60° まで3段階の角度調整が可能です。

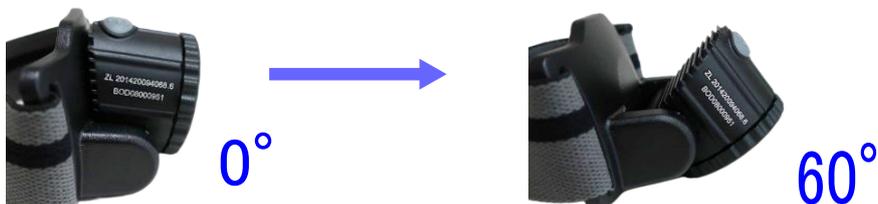

◆照射パターン

①明るさの切替方法

3秒以内に連続でスイッチを押すと

**強 → 中 → 弱 → 消灯 → 強 ……(以降繰り返す)**

スイッチを押した後、3秒以上間隔をあけて、もう一度スイッチを押すと消灯します。

**※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。**

②SOSモードの切替方法

点灯中、スイッチを3秒以上長押しすると、SOSモードの切替ができます。

③集光⇄散光の切替方法

ヘッドライトを一方向に360°回転させると、集光⇄散光の切替ができます。(図4)

図4



照射イメージ

強                      中                      弱



◆お手入れ方法

・乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにして下さい。

**※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。**

 改造はしないで下さい。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Jan