

EA758RN-4 [充電式]ヘッドライト 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

■使用上の注意


⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・暗所や夜間作業時に、頭もしくはヘルメットに装着する光源としての使用を目的としています。用途外の使用はしないでください。 ・直接ライトの光を目にあてないでください。目を傷める原因になります。 ・移動時、保管時は必ず消灯してください。又、衝撃を与えないでください。 ・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。
---------	---

リチウムイオン電池について

⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・専用バッテリー以外での使用はしないでください。 ・初回使用前にはバッテリーを満充電にしてください。 ・高温の場所に放置したり、火中へ投げないでください。 ・長時間使用しない場合は3か月ごとに充電してください。 	
---------	--	--

■機能/特長

- ・最大出力1,200ルーメン
- ・手袋をしたままでも点灯が容易な360° **ロータリースイッチ**
- ・ライト本体をベルト部から取外し可能
- ・圧力が分散され、長時間快適に着用できるゴムバンド
- ・USB Type-Cケーブルによる充電

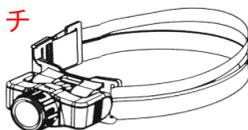

■仕様

光源	LED球x1個	電源	リチウムイオン電池 (内蔵/2, 600mAh)
充電時間	約3.5時間	材質	アルミニウム、 ポリマープラスチック
付属品	USB Type-Cケーブル(15cm)、 30mm幅ゴムバンド	重量	147g(電池含む)
サイズ	73(W)x60(D)x33(H)mm		


点灯モード	強	中	弱
ルーメン値	1,200lm	160lm	20lm
電池寿命	4時間30分	8時間	40時間
照射距離	200m	72m	25m
耐衝撃性能	1m		
防水性能	IPX4		

 1,200 ルーメン	 強:4.5時間 弱:40時間	 (強)200m	 散光	 USB Type-C	(ANSI/PLATO FL1)
--	--	--	---	---	------------------

■使用方法

・点灯方法


ダイヤルを回すと点灯モードが下記の様になります。
時計回り、反時計回りの両方で切替えができます。

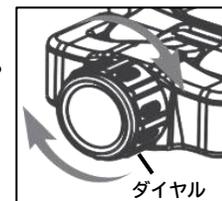

・充電方法

付属のUSB Type-Cケーブルを本体裏側のカバーを開け、差込口に差し込んで充電してください。(充電時間: 約3.5時間)

インジケータ赤点灯: 充電中
インジケータ緑点灯: 満充電

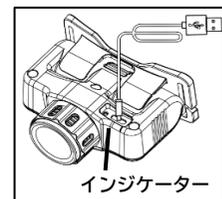

・ライト本体の取外し方法

ライト取付け部からライト本体を引っ張ると取外しができます。
(力強く引っ張ると破損する場合があります。ゆっくり取外してください。)



・角度調整

ライト本体部は180° (10段階)可動します。



■メンテナンス

- ・軽度な汚れは乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を布に付け、固く絞って拭いてください。(シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください)