

EA758RN-51 (LEDフラッシュライト) 取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- 点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外して下さい。
- 爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。
火災や爆発を起こす危険性があります。

◆ 特徴

- 前回使用していたモードの記憶が可能
- ステンレスクリップ付


◆ 仕様

- 光源…LEDチップ
- 使用電池…単4電池×2本(テスト電池付属)
- 電池寿命…強:約0.5時間、中:2.75時間、弱:約23時間
- 防水性能…IPX4
- 散光
- サイズ…12.4×13.8×150mm
- 重量…25g



◆ 電池の入れ方

- ① キャップを反時計回りに回し外します。
- ② 電池を本体に挿入します。(図1)
(極性を確認して下さい。)
- ③ キャップを時計回りに回し閉めて下さい。

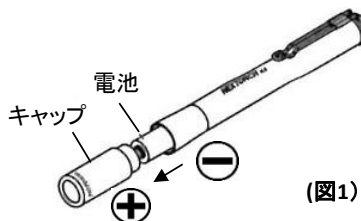

⚠ 電池の向きを間違えると点灯しません。

◆ 点灯/消灯

- 一時点灯 (サイレントプレス)
スイッチを半分押すと、一時的に(押している間)点灯します。
手を離すと消灯します。

強 → 中 → 弱 → 点滅
↑

- 一定に点灯 (クリッキングプレス)
スイッチを押すと点灯します。

強 → 中 → 弱 → 点滅 → OFF
↑

● モード記録

サイレントプレス、またはクリッキングプレスを使用中に、スイッチを5秒以上押し続けると、
選択していたモード(明るさ)が記録されます。

 
一度消灯し、再度点灯させると、記録したモード(明るさ)が点灯します。

【例:点灯(点滅を選択中) → 5秒以上スイッチを押す → 消灯 → 点灯(点滅)】

※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆ お手入れ方法

- 乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。
- オーリング、その他摩擦が生じる場所は薄くシーリンググリスを塗って下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Nov