

EA758RN-53A(防滴LEDライト)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

Ver.1.0

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。目の障害の恐れがあります。
- ・投げたりするなどの強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外して下さい。
- ・爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。□
火災や爆発を起こす危険性があります。
- ・点灯させたまま伏せて直立させないで下さい。発火する恐れがあります。
- ・オーリングに傷がある場合は交換して下さい。

◆仕様

- 光源…LED球
- 使用電池…単3電池×2本(付属)
- 材質…アルミニウム
- 耐衝撃性…1m
- 防水性能…IPX7、水深1m
- サイズ…φ26.4×152mm
- 重量…70g(電池含まず)
- ストラップ付(取り外し可能)

◆各部名称



明るさ	ルーメン	照射距離	連続使用時間
強	250lm	120m	1時間
弱	70lm	60m	40時間

◆電池の入れ方

- ①テールキャップを反時計方向へ回して外します。
- ②極性を確認し、電池を入れます。
- ③テールキャップをしっかり閉め、完了です。



⚠ 電池の向きを間違えると点灯しません。


◆点灯/消灯

- ・スイッチを押すと点灯・消灯します。
- ・点灯中、スイッチを半押しすると明るさ(強・弱)の切り替えができます。

照射イメージ


強

弱

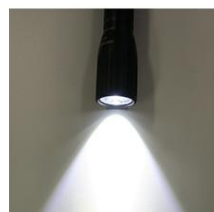

◆お手入れ方法

 - ・柔らかい清潔な布で、本体、テールキャップのねじ部分と内側を拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Jan