

EA758RN-54(キーホルダー型LEDライト)取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。
商品を安全にご使用頂く為にも、取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様

- 光源…LED球 ※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単4電池×1本(付属)
- サイズ…φ 14.7×65.6mm
- 重量…27g(電池含)
- 材質…アルミ合金
- 防水性能…IPX7
- 明るさ…強: 100lm、弱: 22lm
- 連続使用時間…強: 1時間、弱: 5.5時間
- 照射距離…強: 40m、弱: 21m
- 散光

◆各部の名称




◆点灯/消灯

ヘッドキャップを回転する事により、点灯/消灯を行います。(図1)

明るさの切替は点灯後に消灯させ、もう一度点灯させると切り替わります。

※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

照射イメージ

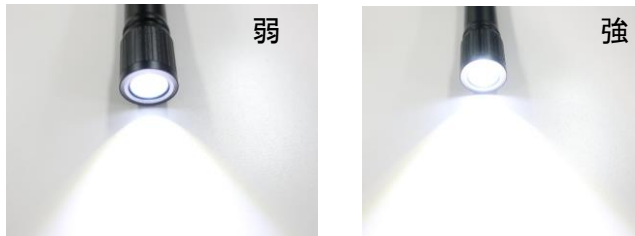

◆電池の交換

- ①電池キャップを反時計方向へ回して外します。
- ②電池(+極側から)を本体へ挿入します。(図2)
- ③電池キャップを締めます。



◆お手入れ方法

・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

21.Jan