

EA758RP-21(ソーラー充電式LEDライト)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を正しくご使用頂くためにも取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



注意事項

- 初回ご使用になられる時は、10時間の充電を推奨します。
- 充電機、アダプターはEA758RP-21専用です。他のものを使用しないで下さい。
- 充電は基本的にACアダプターで充電して頂き、ソーラー充電は補助的にご使用下さい。
- ソーラー充電の場所について
周囲温度0℃～40℃で、熱がこもらない、風通しのよい場所で充電して下さい。
- 長時間使用されない時は電池を外して下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 照度が高いので点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- 本体内には通電防止カバーが入っています。
通電防止カバーが入っている状態では点灯も充電も出来ませんので、
ご使用の際はカバーを外して下さい。

■ニッケルカドミウム充電機のリサイクル・破棄方法について

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に
設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。

リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認して下さい。

◆仕様

- 光源…LED球(CREE XR-E Q5)
※LEDに替球はありません
- 電源…ニッケルカドミウム充電機3.6V、2000mAh(品番EA758RP-121)
- 充電時間…AC100V:約8時間
- 集光
- 材質…アルミ合金
- 付属品…ACアダプター
- ソーラーでもACアダプターでも充電可能な2Wayタイプ
(充電は基本的にACアダプターで充電して頂き、ソーラー充電は補助的にご使用下さい。)

◆各部名称

ライトON/OFFスイッチ




電池蓋を開けると通電防止カバーが入っています。

◆充電方法

【ACアダプター充電】

- ①スイッチ上部分を回すとACアダプターの差込口が出てきます。
- ②ACアダプターをその差込口に接続します。
- ③コンセントに接続します。ACアダプターのLEDランプが赤色に点灯します。
- ④ACアダプターのLEDランプが赤色から緑色点灯に変わると充電は完了です。
(充電中は本体のスイッチをOFFにして下さい。)

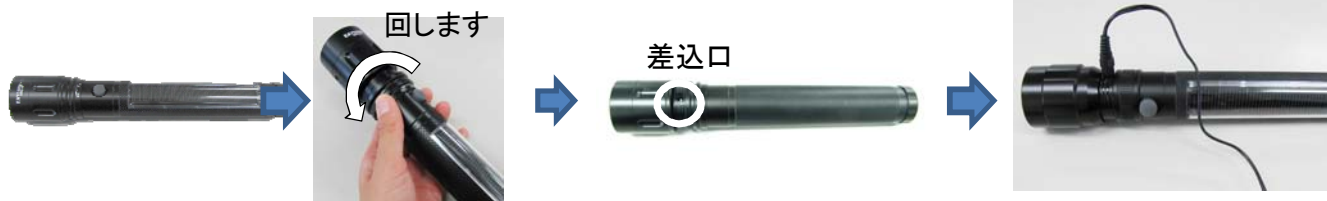

※ソーラー充電とAC充電では、AC充電が優先されます。

【ソーラー充電】

ソーラーパネルを内蔵しているので、太陽光で充電することができます。

- ①ソーラーパネルに太陽光を当てます。
- ②充電が完了します。(ソーラー充電時には、充電開始時、完了時の表示はありません。)

※充電時間の目安はありません。光線の強さが保証されませんので充電時間も変動します。

〈ソーラー充電の場所について〉

周囲温度0℃～40℃で、熱がこもらない、風通しのよい場所で充電して下さい。

◆ ライトON/OFF

- ①スイッチボタンがカチっとなるまで押し込むと点灯、再度押し込むと消灯します。

連続して押し込んでいくと下記のようにモードが変わっていきます。

白色LED点灯(強)→消灯→白色LED点灯(弱)→消灯→白色LED点滅→消灯→白色LED点灯(強)…

- ②点灯した状態で、軽く押していくと下記のようにモードが変わっていきます。

白色LED点灯(強)→白色LED点灯(弱)→白色LED点滅→白色LED点灯(強)…

※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929