

EA758RP-4A(LEDライト)取扱説明書

Ver.1.1

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- 点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様

- 光源…白色LED球、赤色LED球、緑色LED球各1個
- ※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単4×3本(別売)
- 明るさ…128.2ルーメン(白)、12.0ルーメン(赤)、70.3ルーメン(緑)
- 照射距離…40m(白)、15m(赤)、35m(緑)
- 電池寿命…約49時間(白)、約12時間(赤)、約57時間(緑)
- 照射タイプ…集光
- 材質…アルミニウム合金
- 防水性能…IP44
- ストラップ付

◆各部の名称



◆電池の入れ方

- ①テールキャップを外します。
- ②電池ホルダーを取り出し、電池の極性を確認し、電池をセットします。
- ③電池ホルダー(電池セット済み)を挿入し、キャップを閉じて完了です。



◆点灯/消灯

- ①スイッチボタンがカチッとなるまで押し込むと点灯、再度押し込むと消灯します。
連続して押し込んでいくと下記のようにモードが変わっていきます。

白色LED→消灯→緑色LED→消灯→赤色LED→消灯→白色LED→消灯→緑色LED…


- ②点灯した状態で、軽く押していくと下記のようにモードが変わっていきます。

白色LED→緑色LED→赤色LED→白色LED→緑色LED…

※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆お手入れ方法

- 乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

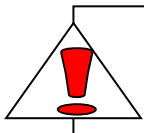

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

21.May.