

LEDフラッシュライト取扱説明書

品番 EA758RS-22

ver1.0

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用いただきますようお願い致します。

安全上の注意／使用上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産等への損害を未然に防止するため必ずお守りください。

- | | |
|---|---|
| 警告 誤った取扱いをした場合、死亡や重傷を負う可能性があります。 | 注意 誤った取扱いをした場合、軽傷や財産の損害を負う恐れがあります。 |
| 禁止 このマークはしてはいけない「禁止」内容です。 | 強制 このマークは製品の取扱いにおいて必ず実行して頂く「強制」内容です。 |

- | | |
|---|---|
| <p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> 光を直接目に当てないで下さい。 強い衝撃を与えたり、分解・改造及び火中への投下などはしないで下さい。 故障や発火・感電等の原因となりますので、濡れた手で電池の交換をしないで下さい。 液漏れ等により電池の液が目に入ってしまったときはすぐに多量のキレイな水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。 <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> 高出力製品の為、連続点灯時に本体が熱くなることがあります。異常ではありませんが長時間連続使用時は手袋を装着して下さい。 電池はなるべく新しいものを使用し、古い電池との併用は避けて下さい。 使用後は必ずスイッチをお切り下さい。 定期的な点検して下さい。 極端な低温・高温及び湿気等の多いところでの保管はしないで下さい。 乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。 | <p>お手入れ方法</p> <p>柔らかい布で汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。</p> |
|---|---|

仕様	
光源	白色LED
使用電池	単3x2本(別売)
点灯パターン	強 ⇒ 中 ⇒ 弱
明るさ	強 約700ルーメン
	中 約300ルーメン
	弱 約75ルーメン
実用点灯時間	強 約1.5時間
	中 約8時間
	弱 約24時間
照射距離	約160m (強)
照射特性	集散光 (ツイストフォーカス)
防塵・防水性能	IP66
本体サイズ	Ø34 x 174mm
本体重量	約85g (電池除く)



◆電池の交換について




- ①テールキャップを半時計方向に回して外します。
- ②電池 (+ 極側から) を本体へ挿入します。
- ③テールキャップを時計方向へ回してしっかりと締めて下さい。


注意 高出力LEDライトです。リチウム電池など高電圧の電池を使い長時間連続点灯をすると、異常ではありませんがライト本体が熱くなりますのでアルカリ電池をご使用下さい。リチウム電池を使用する場合は長時間の連続使用は避け、必ず保護手袋を装着して下さい。

◆使用方法

点灯パターン：消灯時にテールスイッチを押し込む（全押し）と点灯します。点灯パターンの切り替え方法は以下ようになります。

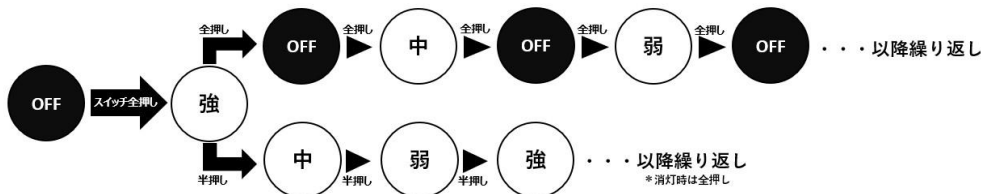

 照射特性：集散光<ヘッド部を左右に回転する事で集散光の無段階調整が可能です。(ツイストフォーカス)>



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929