

# LEDフラッシュライト取扱説明書

## 品番 EA758RS-43

ver1.0

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用いただきますようお願い致します。

### 安全上の注意／使用上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産等への損害を未然に防止するため必ずお守りください。

- |   |   |
|---|---|
| <b>警告</b> 誤った取扱いをした場合、死亡や重傷を負う可能性があります。 | <b>注意</b> 誤った取扱いをした場合、軽傷や財産の損害を負う恐れがあります。   |
| <b>禁止</b> このマークはしてはいけない「禁止」内容です。        | <b>強制</b> このマークは製品の取扱いにおいて必ず実行して頂く「強制」内容です。 |

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>警告</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>光を直接目に当てないで下さい。</li> <li>強い衝撃を与えたり、分解・改造及び火中への投下などはしないで下さい。</li> <li>故障や発火・感電等の原因となりますので、濡れた手で電池の交換をしないで下さい。</li> <li>液漏れ等により電池の液が目に入ってしまったときはすぐに多量のキレイな水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。</li> </ul>   |
| <b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>高出力製品の為、連続点灯時に本体が熱くなることがあります。異常ではありませんが長時間連続使用時は手袋を装着して下さい。</li> <li>電池はなるべく新しいものを使用し、古い電池との併用は避けて下さい。</li> <li>使用後は必ずスイッチをお切り下さい。</li> <li>定期的に点検して下さい。</li> <li>極端な低温・高温及び湿気等の多いところでの保管はしないで下さい。</li> <li>乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。</li> </ul> |

### お手入れ方法

柔らかい布で汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。  
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

仕様	
光源	白色LED
使用電池	単4x3本(別売)
点灯パターン	強 ⇒ 中 ⇒ 弱
明るさ	強 約700ルーメン
	中 約150ルーメン
	弱 約70ルーメン
実用点灯時間	強 約1.5時間
	中 約6時間
	弱 約12時間
照射距離	約159m (強)
照射特性	集散光 (スライドフォーカス)
防塵・防水性能	IP66
本体サイズ	Ø40 x L142.5mm
本体重量	142g (電池除く)



電池残量が分かるパワーインジケータ付  
(残量が15%以下になると緑→赤に点灯します)

### ◆電池の交換について




- ①テールキャップを半時計方向に回して外します。
- ②電池をカートリッジにセットし本体へ挿入します。
- ③テールキャップを時計方向へ回してしっかりと締めて下さい。

**注意** 高出力LEDライトです。リチウム電池など高電圧の電池を使い長時間連続点灯をすると、異常はありませんがライト本体が熱くなりますのでアルカリ電池をご使用下さい。リチウム電池を使用する場合は長時間の連続使用は避け、必ず保護手袋を装着して下さい。

### ◆使用方法

点灯パターン：消灯時にテールスイッチを押し込む（全押し）と点灯します。点灯パターンの切り替え方法は以下のようになります。

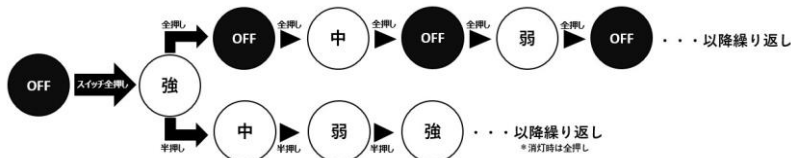

照射特性：集散光 <ヘッド部をスライドする事で集散光の無段階調整が可能です。(スライドフォーカス)>



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929