

LEDヘッドライト取扱説明書

品番 EA758RT-1

ver1.0

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用いただきますようお願い致します。

安全上の注意／使用上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産等への損害を未然に防止するため必ずお守りください。

- | | |
|---|---|
| 警告 誤った取扱いをした場合、死亡や重傷を負う可能性があります。 | 注意 誤った取扱いをした場合、軽傷や財産の損害を負う恐れがあります。 |
| 禁止 このマークはしてはいけない「禁止」内容です。 | 強制 このマークは製品の取扱いにおいて必ず実行して頂く「強制」内容です。 |

- 警告**
- 光を直接目に当てないで下さい。
 - 分解・改造及び火中への投下などとはしないで下さい。
 - 故障や発火・感電等の原因となりますので、濡れた手で電池の交換をしないで下さい。
 - 液漏れ等により電池の液が目に入ったときはすぐに多量のキレイな水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。

- 注意**
- 強い衝撃を与えないで下さい。
 - 電池はなるべく新しいものを使用し、古い電池との併用は避けて下さい。
 - 使用後は必ずスイッチをお切り下さい。
 - 定期的に点検して下さい。
 - 極端な低温・高温及び湿気等の多いところでの保管はしないで下さい。
 - 乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。

仕様	
光源	白色LED
使用電池	単4x3本 (別売)
点灯パターン	強 ⇒ 中 ⇒ 弱
明るさ	強 約650ルーメン
	中 約200ルーメン
	弱 約30ルーメン
実用点灯時間	強 約2時間
	中 約10時間
	弱 約50時間
照射距離	約178m (強)
照射特性	散光 (固定)
防塵・防水性能	IP66
本体サイズ (ヘッド部)	66,5 x 47 x 40mm
本体重量	67g (電池除く)


お手入れ方法

柔らかい布で汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



明るさ 650lm	点灯時間 2h
照射距離 178m	照射タイプ 集光
防塵防水 IP66	電池式 単4x3

◆電池の交換について

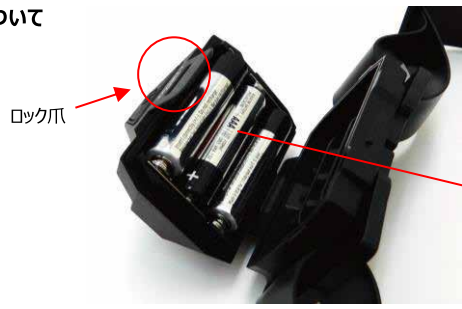

- ①ヘッド部のロック爪を解除し電池ボックスを開きます。
- ②電池の極性を確認し正しい方向に挿入します。
- ③電池ボックスをロック爪がカチッとする位置まで戻します。

使用電池：単4アルカリ電池x3本 (別売)
※電池の⊕⊖を正しく入れて下さい。

◆使用方法

点灯パターン：消灯時にスイッチを押すと点灯します。点灯パターンは以下のようになります。



ヘッド角度調整：約90度まで任意の角度に調整可能です。

その他特徴：ヘルメットに最適なシリコンゴムのヘッドバンドを採用。バンド用クリップが無くてもしっかりとヘルメットにフィットし滑り難くなっています。
ヘッドバンドは本体装着済なので開封後に電池をセットするだけですぐにご使用頂けます。



株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929