

Contents

注意事項	1
各部名称	2
使用方法	2-3
充電方法	3
メンテナンス・保管	3
仕様	4

[充電式]フラッシュライト 取扱説明書

品番：EA758RT-10

弊社取扱製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できる場所へ保管してください。

■ 注意事項


安全上、使用上の注意

△ 注意

- ・本製品は携帯用の光源としての使用を目的としています。用途外の使用はしない。
- ・直接ライトの光を目にあてない。目を傷める原因になります。
- ・点灯中光源周辺は熱を持ちますが正常です。取扱いに注意すること。
- ・引火性のある液体、ガス、粉じんが存在する爆発性雰囲気のある場所では使用しない。
- ・付属している充電ケーブルでのみ充電をすること。
- ・高温となる場所にさらしたり放置したりしない。
- ・落としたり投げたりするなど強い衝撃を与えないこと。
- ・使用しない場合は消灯すること。
- ・分解、改造はしない。故障、ケガの原因になります。




■ 各部名称

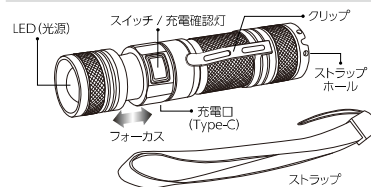


■ 使用方法

 スイッチを押すごとに下記の様に点灯モードが変更します。




 - ※ 各点灯モード時から消灯する場合は、スイッチを 2 秒ほど押し続けてください。
- ※ いずれの点灯モードでも、消灯後、スイッチを押すと強点灯の点灯モードになります。
- ※ 点灯中、スイッチは電池容量の目安をお知らせします。




■ フォーカス機能

本体先端をスライドさせると、スポット照射 ⇄ ワイド照射の切替えができます。

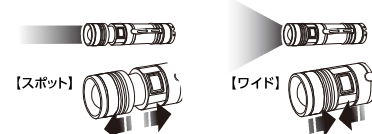

■ 充電方法

付属のUSB充電ケーブルを使用し、下図のように接続して充電します。

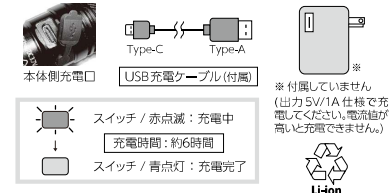

■ メンテナンス、保管

- ・汚れた場合は、乾いた布または少し湿らせた布で拭き取ってください。(有機溶剤は使用しない)
- ・長期間使用しない場合は、高温となる環境を避け、乾燥した屋内にて保管してください。

■ 仕様

明るさ	強：1,100ルーメン 中：270ルーメン 弱：120ルーメン
電池寿命	強：3.5時間 中：10時間 弱：24時間
照射距離	強：150～200m 中：100～150m 弱：50～100m
充電時間	約6時間
電源	リチウムイオン電池 (内蔵) (3,000mAh/3.7V)
機能	フォーカス機能
IP 値	IP43
付属品	クリップ、ストラップ、 充電用 USB ケーブル (Type-C)
材質	アルミ合金
サイズ	φ26 × 127mm
重量	125g

株式会社エスコ ESCO
www.esco-net.com

〒550-0012 大阪府大阪市西区立売場 3-8-14
電話：06-6532-6226 FAX：06-6541-0929