

EA758RW-38 ヘッドライト 取扱説明書

Ver 1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆お手入れ方法

- ・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

◆仕様

- 光源…白色LED球1灯(メイン)
白色LED球2灯(サブ)
- ※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単3×3本(付属)
 - 照射タイプ…メイン(集光)、サブ(散光)
 - メイン・サブ独立操作、及び同時点灯機能
 - スマートスイッチ機能搭載
 - ブースト機能搭載
 - ヘッド角度調整可能
 - 防水防塵性能…IP65相当
 - サイズ… ヘッド部: 47x55x40mm
電池ボックス: 68x65x32mm
 - 重量…150g(電池含まず)
 - 付属品…布バンド、ラバーバンド、
ヘルメットクリップ、テスト電池

ライト	出力	明るさ	照射距離	電池寿命
メイン	ブースト	720ルーメン	-	-
	強	400ルーメン	260m	約10時間
	中	200ルーメン	130m	約16時間
	弱	40ルーメン	30m	約60時間
	フラッシュ	400ルーメン	260m	約50時間
	SOS	400ルーメン	260m	約50時間
サブ	-	150ルーメン	80m	約24時間
同時点灯	メイン強	480ルーメン	-	約6時間

◆各部の名称




◆電池の入れ方

- ①バッテリーボックスの蓋を外します。
- ②電池の極性を確認し、電池をセットします。
- ③蓋を閉じて完了です。



◆点灯/消灯

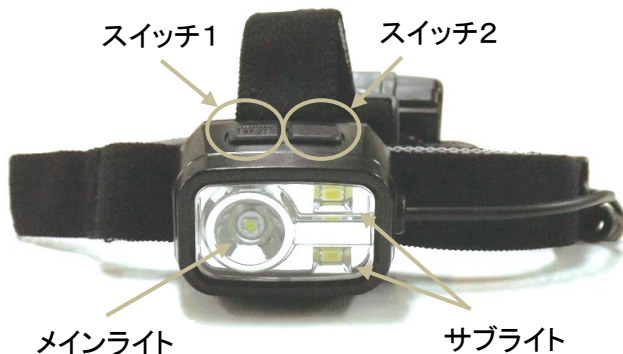

■スイッチ1(メイン)

スイッチ1を押すとメインライトが点灯します。スイッチ1を押していくと、点灯モードが下記のように順次変わります。

OFF → 強 → 中 → 弱 → フラッシュ → SOS → OFF 以降繰り返し

・スマートスイッチ機能

ご利用の明るさで一定時間使用後(約2秒)、もう一度スイッチ1を押すとすぐに「OFF」になります。

・ブースト機能

点灯中にスイッチ1を押し続けることで、最大級の明るさを確保するブーストモードに入ります。スイッチを離すと、元の点灯モードに戻ります。

■スイッチ2(サブ)

スイッチ2を押すとサブライトが点灯します。もう一度押すと消灯します。

※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆ヘッド角度調整

ヘッドを任意の角度(4段階)に調整可能です。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

18.Oct