

EA758RW-51 LEDヘッドライト 取扱説明書

Ver.1.1

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。


⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆特徴

ライト部は取り外し可能で、クリップが付いているため、胸ポケットに取り付けて作業ができます。前回使用したモードを記憶します。


クリップ

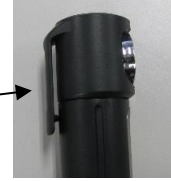

◆仕様

- 光源…LED球、COB LEDチップ
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単3×1本(※付属していません)
- 照射タイプ…スポット:強、弱
フラッド:強
点滅
- ヘッド角度調整可能(0° ~60°)
- 防滴性能…IPX6
- 重量…30g(電池含)
- 付属品…布製、ゴム製ヘッドバンド

◆各部名称

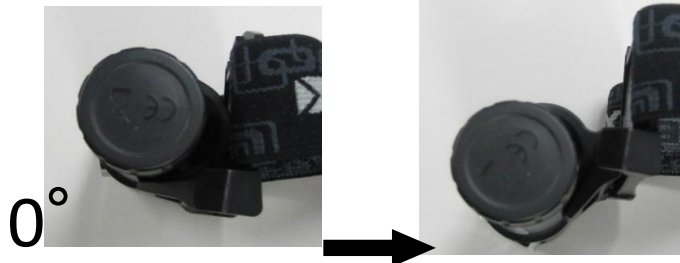

◆電池の入れ方

- ①ライト右側の蓋を外します。
- ②電池の極性を確認し(右図)、電池をセットします。
- ③蓋を閉じて完了です。



◆点灯/消灯

スイッチを押すと点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。点灯モードは下記のようになります。

スポット(強) → スポット(弱) → フラッド(強) → 点滅 → スポット(強) …(繰り返す)

消灯の際はスイッチを長押しして下さい。

※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆お手入れ方法

- ・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

22.Apr