

# [充電式] ヘッドライト/LED 取扱説明書

Ver 1.0

EA758RX-15  
EA758RX-15A

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

**⚠ 使用上の注意**

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

※ベルトは本体装着済ですので、電池をセットするだけですぐにご使用頂けます。

## ◆仕様

- 光源…白色LED球1灯(メイン)、白色LED球2灯(サブ)  
※LEDに替球はありません。
- 電源…リチウムイオン電池(付属) 単3×3本(別売)
- 充電時間…約4時間
- 照射タイプ…散光
- ヘッド角度調整可能
- モード保持機能搭載
- メイン・サブ独立操作、及び同時点灯機能
- 防水性能…IPX6
- 重量…275g(電池含)
- セット内容

EA758RX-15 …ポーチ、USBコード付

EA758RX-15A…ポーチ、USBコード、ACアダプター付

## ◆各部の名称



・ヘッド角度調整可能(約90° まで任意の角度に調整可能)



ライト	出力	明るさ	電池寿命
メイン	強	500ルーメン	約6.5時間
	中	250ルーメン	約8時間
	弱	50ルーメン	約18時間
サブ	強	50ルーメン	約16時間
	弱	25ルーメン	約30時間

\*付属リチウムイオン電池使用時

## ◆電池の入れ方

- リチウムイオン電池




・バッテリーの矢印とバッテリーボックスの矢印を合わせて装着してください。

※装着の際、バッテリーの縁がバッテリーボックス底部のパネに引っかからないように、ご注意ください。

※装着の際、バッテリーのペロ布が、バッテリーボックスに挟まらないようにして下さい。

- 単3電池

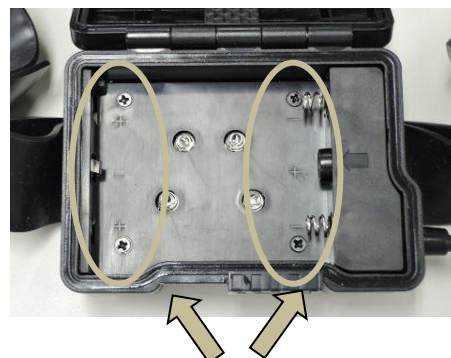

・バッテリーボックスの(+)(-)の表示に従って、単3電池を装着してください。

## ◆点灯/消灯



### ■メインスイッチ

メインスイッチを押すとメインが点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。

消灯の際は、スイッチを1秒以上長押しして下さい。

点灯モードは下記のようになります。

OFF→メイン点灯(強)→メイン点灯(中)→メイン点灯(弱)→メイン点灯(強)→以降繰り返し

(どのポジションでも1秒以上、スイッチを押すとOFFになります。

次にメインスイッチを押すと、消灯したときのモードで点灯します。)

### ■サブスイッチ

サブスイッチを押すとサブが点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。

消灯の際は、スイッチを1秒以上長押しして下さい。

OFF→サブ点灯(強)→サブ点灯(弱)→以降繰り返し

(どのポジションでも1秒以上、スイッチを押すとOFFになります。

次にサブスイッチを押すと、消灯したときのモードで点灯します。)

※メインとサブは同時に点灯させることができます。

※上記のスイッチ操作は、おのこの独立して操作ができますので、ご使用環境によってモードを変更して下さい。

※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

## ◆充電方法

付属リチウムイオン電池は2通りの方法にて充電が可能です。

充電中はパイロットランプが赤色に点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。


※0°C以下の環境温度で充電をしない事

### ●バッテリーボックスに装着した状態



防水カバーを外し、USBコードを差し込んでください。

### ●バッテリーへ直接

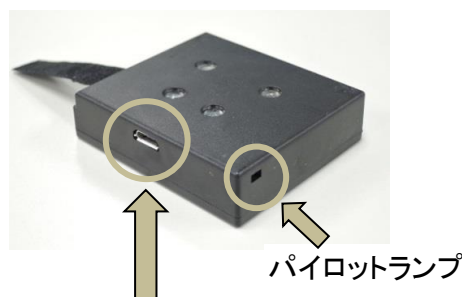

バッテリーへ直接USBコードを差し込んでください。

## ◆お手入れ方法

・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

20.Oct