

EA758RX-3 (センサースイッチ付LEDヘッドライト)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

※ベルトは本体装着済ですので、電池をセットするだけですぐにご使用頂けます。

◆仕様

- 光源…白色LED球1灯(メイン)・1灯(サブ)、
赤色LED球1灯(サブ)
- ※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単3×3本(付属)
- 集散光機能
- ヘッド角度調整可能
- 非接触センサースイッチモード搭載
- 後部認識灯で後方も安全
(バッテリーボックスのスイッチで切り替え可能)
- ポーチ、ヘルメットクリップ付
- 防水性能…IPX4

◆各部の名称




・ヘッド角度調整可能(約90°まで任意の角度に調整可能)



◆機能

集散光機能(ヘッド部分のレバーで焦点調整)

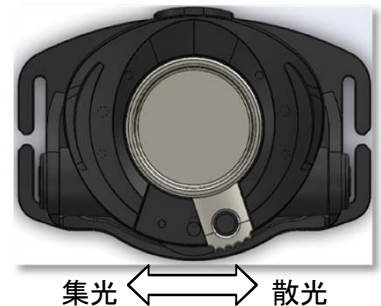


◆電池の入れ方

- ①バッテリーボックスの蓋を回して外します。
- ②電池の極性を確認し、電池をセットします。
- ③蓋を閉じて完了です。




ケース内のシールの表示に従って、
プラス(+)とマイナス(-)の向きを
間違えないように、正しく入れてください。

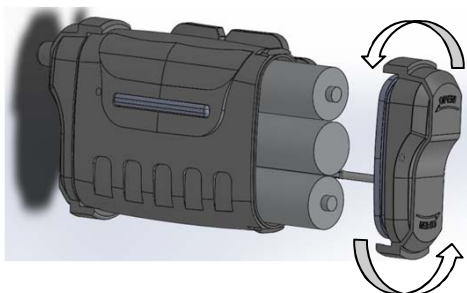

ケース脱落防止ひも付
(プラスチック製)

◆点灯/消灯

スイッチ1 スイッチ2

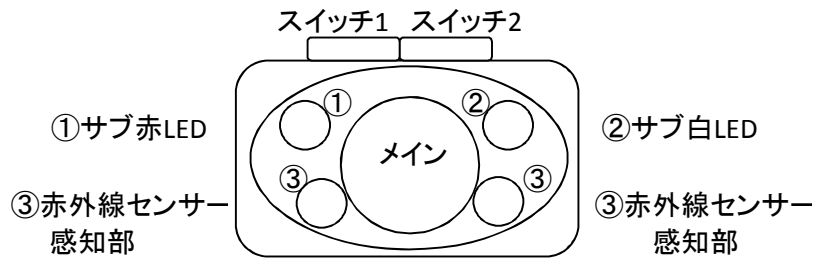

■スイッチ1

スイッチ1を押すと点灯します。スイッチ1を(3秒以内に)順次押していくと、モードが変わります。点灯モードは下記のようになります。

OFF→メイン点灯(強)→メイン点灯(弱)→①サブ赤LED点灯→①サブ赤LED点滅→②サブ白LED点灯→OFF…
(どのポジションでも3秒経ってからスイッチ1を押すとOFFになります。)

■スイッチ2

赤外線センサー感知モードになります。
(3秒以内に感知すると点灯モードが下記のようになります。)



(センサーモードON
になると赤く点灯します)

OFF→スイッチ2を押す→センサーモードON (スイッチ部分が赤く点灯します)→
メイン白LED(強)→メイン白LED(弱)→サブ赤LED点灯→サブ赤LED点滅→サブ白LED点灯→消灯→メイン白LED(強)…
(どのポジションでも3秒経ってから感知すると消灯になります。
また、どのポジションでもスイッチ2を押すとセンサーモードがOFFになります。)

■後部認識灯

バッテリーボックスに付いている後部認識灯で後方も安全
スイッチを順次押していくと、モードが変わります。点灯モードは下記のようになります。
赤LED点灯→赤LED点滅→消灯→赤LED点灯→赤LED点滅→消灯…



※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆お手入れ方法

・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929