

EA758RX-7B (広角照射LEDヘッドライト)取扱説明書

Ver 1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

※バンドは本体装着済ですので、電池をセットするだけですぐにご使用頂けます。

◆仕様


- 光源…白色LED球1灯(メイン)、
白色LED球2灯(サブ)
 - ※LEDに替球はありません。
 - 使用電池…単3×3本(付属)
 - 散光機能
 - ヘッド角度調整可能
 - モード保持機能搭載
 - メイン・サブ独立操作、及び同時点灯機能
 - 付属品: 布バンド、ラバーバンド、布製ポーチ
ヘルメット用バンドクリップ×4個
アルカリ電池単3×3本
 - 防水性能…IPX6
- ・ヘッド角度調整可能(約90°まで任意の角度に調整可能)

◆各部の名称




◆機能

散光機能(サブ140° 広角照射)

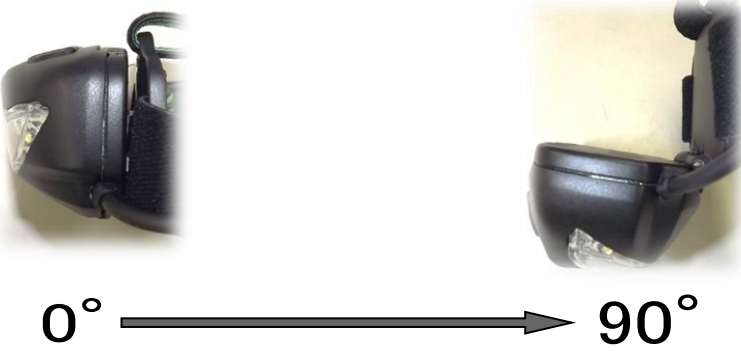


◆電池の入れ方

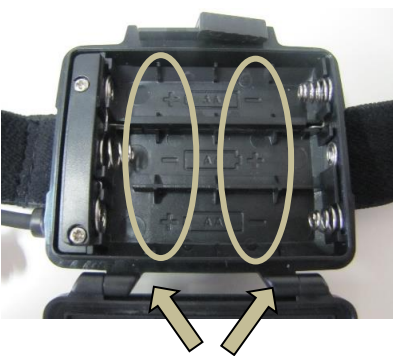

・バッテリーボックスの(+)(-)の表示に従って、
単3電池を装着してください。

◆点灯/消灯

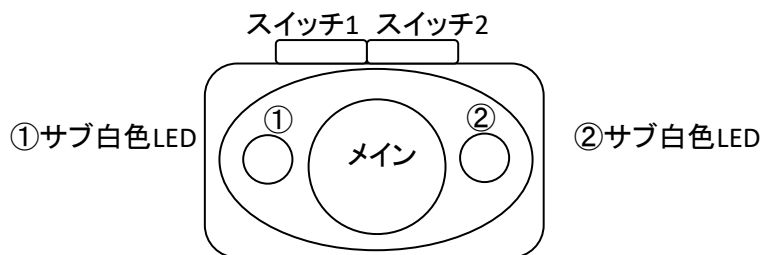

■スイッチ1

スイッチ1を押すとメインが点灯します。スイッチ1を順次押していくと、モードが変わります。

消灯の際は、スイッチ1を1秒以上長押しして下さい。

点灯モードは下記のようになります。

OFF→メイン点灯(強)→メイン点灯(中)→メイン点灯(弱)→メイン点灯(強)→以降繰り返し

(どのポジションでも1秒以上、スイッチ1を押すとOFFになります。

次にスイッチ1を押すと、消灯したときのモードで点灯します。)

■スイッチ2

スイッチ2を押すとサブ①②が点灯します。スイッチ2を順次押していくと、モードが変わります。

消灯の際は、スイッチ2を1秒以上長押しして下さい。

OFF→サブ①②点灯(強)→サブ①②点灯(中)→サブ①②点灯(強)→以降繰り返し

(どのポジションでも1秒以上、スイッチ2を押すとOFFになります。

次にスイッチ2を押すと、消灯したときのモードで点灯します。)

※メインとサブは同時に点灯させることができます。

上記のスイッチ操作は、おのこの独立して操作ができますので、ご使用環境によってモードを変更して下さい。

※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆お手入れ方法

・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Apr.