

EA758RX-8 ヘッドライト/LED 取扱説明書

Ver 1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

※ベルトは本体装着済ですので、電池をセットするだけですぐにご使用頂けます。

◆お手入れ方法

- ・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

◆仕様

- 光源…白色LED球1灯(メイン)、白色LED球2灯(サブ)
- ※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単3×3本(付属)
- 照射タイプ…集光
- 照射距離…約200m(完全な暗黒条件下)
- ヘッド角度調整可能
- モード保持機能搭載
- メイン・サブ独立操作、及び同時点灯機能
- 後部認識灯で後方も安全
(バッテリーボックスのスイッチで切り替え可能)
- 防水性能…IPX6
- 重量…233g(電池含)
- ポーチ、ヘルメットクリップ付

◆各部の名称



・ヘッド角度調整可能(約90°まで任意の角度に調整可能)



0° → 90°


ライト	出力	明るさ	電池寿命
メイン	強	350ルーメン	約10時間
	中	175ルーメン	約24時間
	弱	35ルーメン	約70時間
サブ	強	48ルーメン	約45時間
	中	24ルーメン	約80時間

◆電池の入れ方

- ①バッテリーボックスの蓋を回して外します。
- ②電池の極性を確認し、電池をセットします。
- ③蓋を閉じて完了です。




ケース内のシールの表示に従って、プラス(+)とマイナス(-)の向きを間違えないように、正しく入れてください。

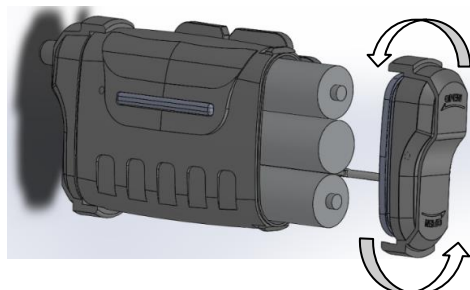

ケース脱落防止ひも付(プラスチック製)

◆点灯/消灯

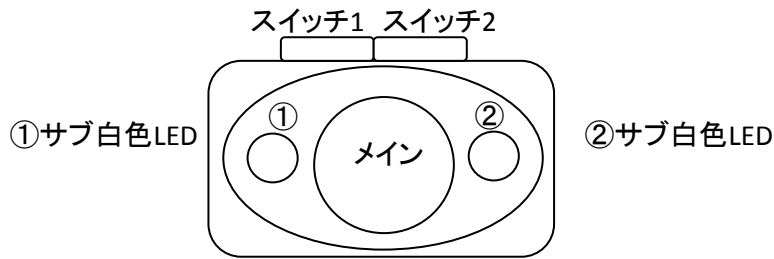

■スイッチ1

スイッチ1を押すとメインが点灯します。スイッチ1を順次押していくと、モードが変わります。

消灯の際は、スイッチ1を1秒以上長押しして下さい。

点灯モードは下記のようになります。

OFF→メイン点灯(強)→メイン点灯(中)→メイン点灯(弱)→メイン点灯(強)→以降繰り返し

(どのポジションでも1秒以上、スイッチ1を押すとOFFになります。

次にスイッチ1を押すと、消灯したときのモードで点灯します。)

■スイッチ2

スイッチ2を押すとサブ①②が点灯します。スイッチ2を順次押していくと、モードが変わります。

消灯の際は、スイッチ2を1秒以上長押しして下さい。

OFF→サブ①②点灯(強)→サブ①②点灯(中)→サブ①②点灯(強)→以降繰り返し

(どのポジションでも1秒以上、スイッチ2を押すとOFFになります。

次にスイッチ2を押すと、消灯したときのモードで点灯します。)

※メインとサブは同時に点灯させることができます。


上記のスイッチ操作は、おのおの独立して操作ができますので、ご使用環境によってモードを変更して下さい。

■後部認識灯

バッテリーボックスに付いている後部認識灯で後方へ注意をうながし、使用者を守ります。

スイッチを順次押していくと、モードが変わります。点灯モードは下記のようになります。

赤LED点灯→赤LED点滅→消灯の順でくり返します。

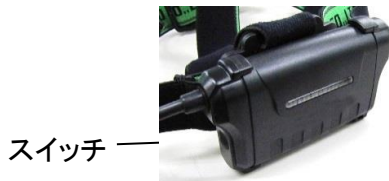

スイッチ



後部認識灯

※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929