

EA758RX-4A (LEDヘッドライト)取扱説明書

Ver 1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

※ベルトは本体装着済ですので、電池をセットするだけですぐにご使用頂けます。

◆仕様



- 光源…LED球
 - ※LEDに替球はありません。
 - 使用電池…単3×3本(付属)
 - 集散光機能
 - 点滅機能付
 - ヘッド角度調整可能
 - 後部認識灯で後方も安全
(バッテリーボックスのスイッチで切り替え可能)
 - ヘルメットクリップ付
 - 防水性能…IPX6
- ・ヘッド角度調整可能(約90° まで任意の角度に調整可能)

◆各部の名称



◆機能

集散光機能(ヘッド部分のレバーで焦点調整)

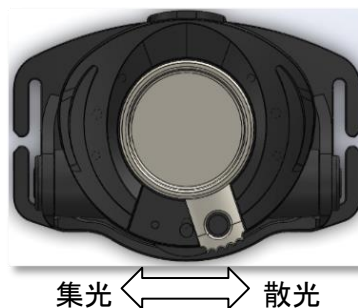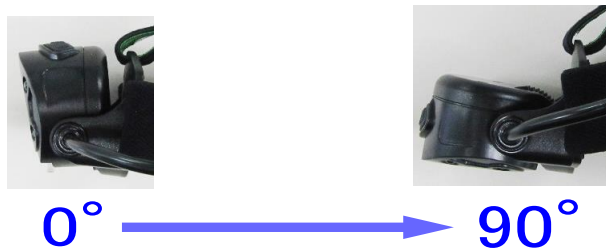


◆電池の入れ方

- ①バッテリーボックスの蓋を回して外します。
- ②電池の極性を確認し、電池をセットします。
- ③蓋を閉じて完了です。



ケース内のシールの表示に従って、プラス(+)とマイナス(-)の向きを間違えないように、正しく入れてください。

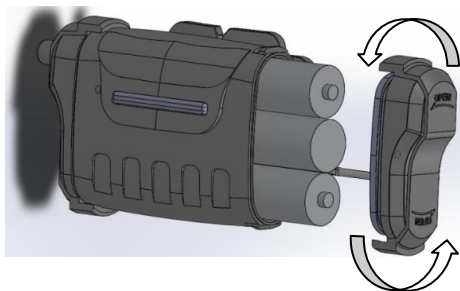

ケース脱落防止ひも付
(プラスチック製)

◆点灯/消灯



スイッチボタンを押すと点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。点灯モードは下記のようになります。

OFF→点灯(強)→点灯(中)→点灯(弱)→点滅→OFF…
(どのポジションでも2秒経ってから押すとOFFになります。)

■後部認識灯

バッテリーボックスに付いている後部認識灯で後方も安全

スイッチを順次押していくと、モードが変わります。点灯モードは下記のようになります。

赤LED点灯→赤LED点滅→消灯→赤LED点灯→赤LED点滅→消灯…



スイッチ →



※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆お手入れ方法

・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

	改造はしないでください。
	●本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
	●ご使用者が怪我をする場合があります。
	●作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Nov.