

EA758RX-10 ヘッドライト/LED 取扱説明書

Ver 1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

※ベルトは本体装着済ですので、電池をセットするだけですぐにご使用頂けます。

◆仕様

- 光源…白色LED球1灯(メイン)、
赤色LED球1灯(サブ1)
青色LED球1灯(サブ2)

※LEDに替球はありません。


- 使用電池…単3×3本(付属)
- 照射タイプ…散光
- ヘッド角度調整可能
- モード保持機能搭載
- メイン・サブ独立操作(同時点灯不可)
- 後部認識灯で後方も安全
(バッテリーボックスのスイッチで切り替え可能)
- 防水性能…IPX6
- 重量…233g(電池含)
- ポーチ、ヘルメットクリップ付

ライト	出力	明るさ	電池寿命
メイン	強	350ルーメン	約10時間
	中	175ルーメン	約24時間
	弱	35ルーメン	約70時間
サブ1	強	5ルーメン	約150時間
	弱	1ルーメン	約500時間
サブ2	強	5ルーメン	約200時間
	弱	1ルーメン	約600時間

◆各部の名称



・ヘッド角度調整可能(約90°まで任意の角度に調整可能)

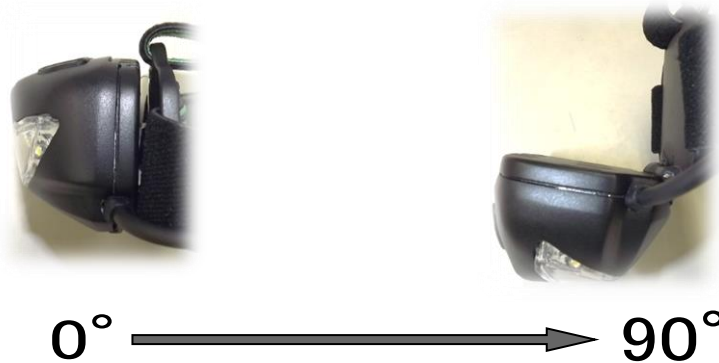


◆電池の入れ方

- ①バッテリーボックスの蓋を回して外します。
- ②電池の極性を確認し、電池をセットします。
- ③蓋を閉じて完了です。



ケース内のシールの表示に従って、
プラス(+)とマイナス(-)の向きを
間違えないように、正しく入れてください。

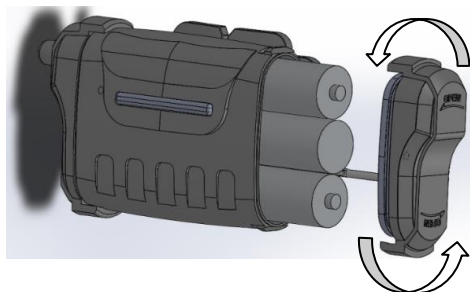

ケース脱落防止ひも付
(プラスチック製)

◆点灯/消灯



■メインスイッチ

メインスイッチを押すとメインが点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。

消灯の際は、スイッチを1秒以上長押しして下さい。

点灯モードは下記のようになります。

OFF→メイン点灯(強)→メイン点灯(中)→メイン点灯(弱)→メイン点灯(強)→以降繰り返し

(どのポジションでも1秒以上、スイッチを押すとOFFになります。

次にスイッチを押すと、消灯したときのモードで点灯します。)

■サブスイッチ1(2も同様)

サブスイッチ1を押すとサブ①が点灯します。スイッチを順次押していくと、モードが変わります。

OFF→サブ①点灯(強)→サブ①点灯(弱)→OFF

※上記のスイッチ操作は、おのこの独立して操作ができますので、ご使用環境によってモードを変更して下さい。

※メイン・サブ1・サブ2の同時点灯は出来ません。(押したスイッチのライトのみ点灯します)

■後部認識灯

バッテリーボックスに付いている後部認識灯で後方へ注意をうながし、使用者を守ります。

スイッチを順次押していくと、モードが変わります。点灯モードは下記のようになります。

赤LED点灯→赤LED点滅→消灯の順で繰り返します。



※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆お手入れ方法

・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929