

【単3電池×2本】フラッシュライト 取扱説明書

品番：EA758RY-32

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用の前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できるところへ保管してください。

■注意事項

・安全上、使用上の注意




注 意

- ・本製品は携帯用の光源としての使用を目的としています。用途外の使用はしない。
- ・直接ライトの光を目にしてない。目を傷める原因になります。
- ・点灯中、光源周辺は熱を持ちますが正常です。取扱いに注意すること。
- ・引火性のある液体、ガス、粉じんが存在する爆発性雰囲気のある場所では使用しない。
- ・子どもの手の届かない場所にて保管すること。
- ・電池交換の際は、全ての電池を同時に交換してください。
- ・高温となる場所にさらしたり放置したりしない。
- ・落としたり投げたりするなど強い衝撃を与えないこと。
- ・使用しない場合は消灯すること。
- ・分解、改造はしない。破損、ケガの原因になります。

■各部名称



■電池の交換方法

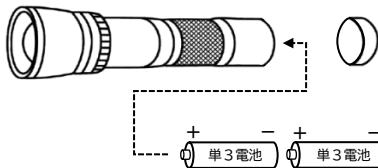

- ① テールキャップを取り外し、単3電池×2本を上図のように挿入してください。
(極性を間違えないようにしてください)
- ② ①のあと、テールキャップを元に戻してください


■使用方法

《点灯方法》



※ 点灯中、スイッチを軽く押すと、
押すごとに、強⇒弱⇒エコ の
切替えができます。
スイッチを最後まで押しこむと
消灯します。

《スライドフォーカス》

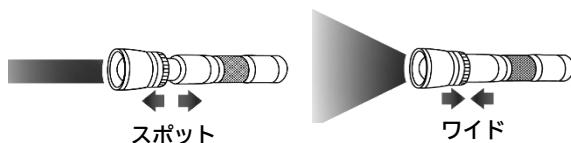

■メンテナンス、保管

- ・汚れた場合は、乾いた布または少し湿らせた布で拭き取ってください。(有機溶剤は使用しない。)
- ・長期間使用しない場合は、電池を取り外し、乾燥した屋内にて保管してください。

■仕様

明るさ	強：450ルーメン 弱：150ルーメン エコ： 50ルーメン	照射距離	強：140m 弱： 54m エコ： 31m	連続点灯時間	強：2.5時間 弱：10 時間 エコ：25 時間
電源	単3電池×2本(別売)	材質	アルミニウム	付属品	ストラップ
機能	スライドフォーカス	サイズ	Φ25×152mm		
保護等級	IP66	質量	65g(電池含まず)		