

EA758RY-33
SIZE: 62x62x200MM

天

Professional
LED FLASHLIGHT
EA758RY-33



LEDフラッシュライト
EA758RY-33



Professional
LED FLASHLIGHT

900 Lumen
明るさ 最大 900 ルーメン

点灯時間
2~56
時間

照射距離
300m
強

使用電池
単3電池
×3本(別売)

保護等級
IP66
防塵・防水

LED FLASHLIGHT
LEDフラッシュライト EA758RY-33

 EA758RY-33
LEDフラッシュライト



Professional
LED FLASHLIGHT

明るさ
最大 900
ルーメン

点灯時間
2~56
時間

照射距離
300m
強

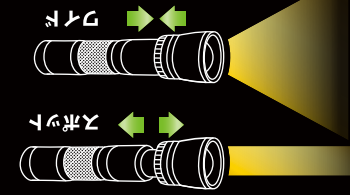
使用電池
単3電池
×3本(別売)

保護等級
IP66
防塵・防水

Professional
LED FLASHLIGHT
EA758RY-33


※E.A.ラベルをここに貼ってください
4 518340 491694
EA758RY-33
ESCO

【販売元】株式会社エスコ 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3-8-14


ヘッド部をスライダさせ、スロットとヘッドを切替
スロット
コイル

LED FLASHLIGHT
Professional

サイズ	φ50×178mm
重量	285g
素材	アルミニウム
明るさ(ルーメン)	強: 900、中: 300、弱: 100、エコ: 30
連続点灯時間	強: 2時間、中: 4時間、エコ: 56時間
照射距離	強: 300m、中: 175m、弱: 125m、エコ: 70m
保護等級	IP66
使用電池	単3×3本(別売)

注意
● ライトを直射しないようにしてください。
● 子供の手の届かない所に保管してください。

地