

[充電式]フラッシュライト 取扱説明書

品番：EA758RY-4

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用の前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できるところへ保管してください。

■注意事項

・安全上、使用上の注意



 
注 意

- ・本製品は携帯用の光源としての使用を目的としています。用途外の使用はしない。
- ・直接ライトの光を目にてない。目を傷める原因になります。
- ・点灯中、光源周辺は熱を持ちますが正常です。取扱いに注意すること。
- ・引火性のある液体、ガス、粉じんが存在する爆発性雰囲気のある場所では使用しない。
- ・子どもの手の届かない場所にて保管すること。
- ・付属している充電ケーブルでのみ充電をすること。
- ・高温となる場所にさらしたり放置したりしない。
- ・落としたり投げたりするなど強い衝撃を与えないこと。
- ・使用しない場合は消灯すること。
- ・リチウムイオン電池を廃棄する際は各市町村の指示に従ってください。
- ・分解、改造はしない。破損、ケガの原因になります。

■各部名称




■充電方法



本体側充電口

 USB充電ケーブル
(付属)



充電時間
約2時間


- 充電口ができるまでテールキャップを回します、充電ケーブルを上図のように接続し充電します。

充電確認灯 赤点灯：充電中
緑点灯：充電完了

充電完了後はテールキャップを閉めてください。

■使用方法

《点灯方法》・スイッチを押すごとに下記の様に点灯モードが変更します。・スイッチを長押しするとブーストモードになります

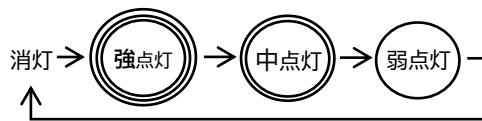

・スイッチを素早く2回押すと点滅します



・スイッチを長押しするとブーストモードになります



※ 点灯中、スイッチの色は電池残量の目安をお知らせします。
赤色点灯後は、充電をおこなってください。

スイッチ色 赤～橙～緑
電池残量 少～多

《ツイストフォーカス》 ヘッド部を回すと、ワイド↔スポットの切替えができます。



■メンテナンス、保管

- 汚れた場合は、乾いた布または少し湿らせた布で拭き取ってください。(有機溶剤は使用しない。)
- 長期間使用しない場合は、高温となる環境を避け、乾燥した屋内にて保管してください。

■仕様

明るさ	ブースト：3,000ルーメン	照射距離	ブースト：316m	連続点灯時間	ブースト：20秒
	強：1,500ルーメン		強：238m		強：2時間
	中： 400ルーメン		中：120m		中： 5時間
	弱： 50ルーメン		弱： 40m		弱：30時間
電源	リチウムイオン充電池 (2,500mAh/3.7V)	充電時間	約2時間		
機能	ツイストフォーカス、ブースト	サイズ	51.5 x 218mm		
IP値	IP66	重量	345g		
材質	アルミニウム、ABS樹脂、ポリカーボネート	付属品	ストラップ、充電用USBケーブル(type-C)		