

[単4電池x4本]フラッシュライト 取扱説明書

品番：EA758RY-44

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できる場所へ保管してください。

■注意事項

・安全上、使用上の注意




注 意

- ・本製品は携帯用の光源としての使用を目的としています。用途外の使用はしない。
- ・直接ライトの光を目にあてない。目を傷める原因になります。
- ・点灯中、光源周辺は熱を持ちますが正常です。取扱いに注意すること。
- ・引火性のある液体、ガス、粉じんが存在する爆発性雰囲気のある場所では使用しない。
- ・子どもの手の届かない場所にて保管すること。
- ・電池交換の際は、全ての電池を同時に交換してください。
- ・高温となる場所にさらしたり放置したりしない。
- ・落としたり投げたりするなど強い衝撃を与えないこと。
- ・使用しない場合は消灯すること。
- ・分解、改造はしない。破損、ケガの原因になります。

■各部名称




■電池の交換方法

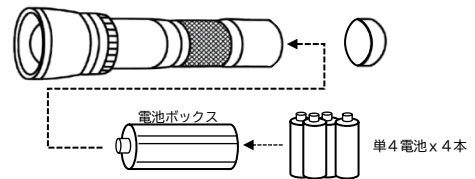

- ① テールキャップを外し、単4電池x4本を上図のように挿入してください。
極性(電池ボックスに記載)を間違えないようにしてください。
- ② ①のあと、テールキャップを元に戻してください

■使用方法

 
《点灯方法》 スイッチを押すごとに下記のように点灯モードが変更します。



※ 点灯中、インジケーターの色は電池残量の目安をお知らせします。
赤色点灯後は、電池交換をおこなってください。

スイッチ色	赤 ~ 緑
電池残量	少 ~ 多

《スライドフォーカス》 ヘッド部を伸縮すると、ワイド⇄スポットの切替えができます。

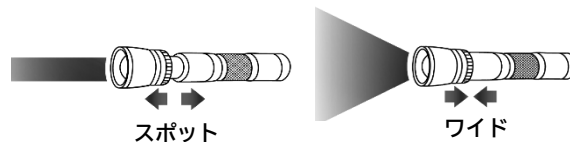

■メンテナンス、保管

- ・汚れた場合は、乾いた布または少し湿らせた布で拭き取ってください。(有機溶剤は使用しない。)
- ・長期間使用しない場合は、電池を外し、乾燥した屋内にて保管してください。

■仕様

明るさ	強：650ルーメン 中：300ルーメン 弱：100ルーメン エコ：30ルーメン	照射距離	強：280m 中：175m 弱：125m エコ：70m	連続点灯時間	強：2.5時間 中：4.5時間 弱：8 時間 エコ：40 時間
電源	単4電池 x 4本(別売)	材質	アルミニウム	付属品	ストラップ
機能	スライドフォーカス	サイズ	φ42 x 155mm		
保護等級	IP66	質量	205g(電池含まず)		