

# EA758SB-10・EA758SB-10Y LEDライト(防爆構造)取扱説明書

Ver 1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。




## 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接光源を見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

## 仕様

- 本体カラー…EA758WB-10: ブラックカラー  
EA758SB-10Y: イエローカラー
- 光源…白色LED球×1個  
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単3電池×4本(付属)
- 材質…ナイロンポリマー
- 防塵・防水性能(IP67)
- 集光
- サイズ…φ38×177mm
- 重量…233g(電池含)


## 各部名称

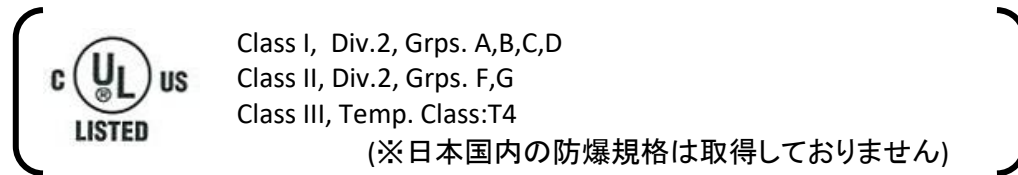

爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。  
火災や爆発を起こす危険性があります。

## 電池の挿入方法

- ① ヘッドカバーを反時計方向に回して外し、中のライトユニットも外します。
- ② 新しい単3電池4本を±極の向きに注意して挿入して下さい。(電池ボックス内にイラストがあります)
- ③ ライトユニットの向き、溝に注意して入れ  
次にヘッドカバーをはめて時計方向に回し元に戻して完了です。  
(下図参照)

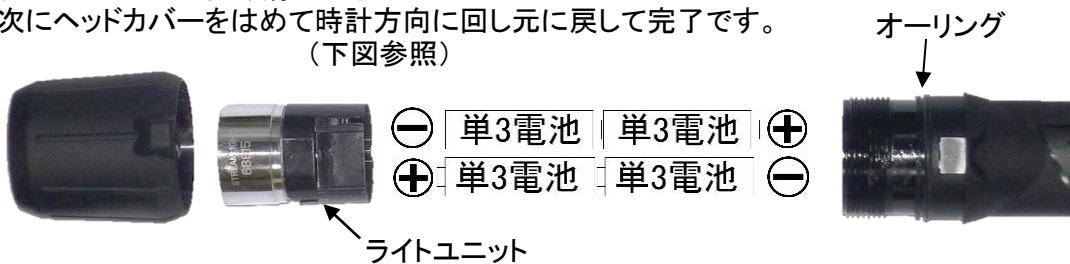

※本体に付いているオーリングには、必要に応じてシリコングリスを塗って下さい。

## 使用方法(初期設定時)

一時点灯と連続点灯ができます。

- 一時点灯: テールスイッチを軽く押す(クリック音無し)と点灯し、手を離すと消灯します。
- 連続点灯: 高光度、低光度、点滅の各モードに切り替えが可能です。



テールスイッチ

- ・高光度: テールスイッチを「カチッ」と鳴るまで押すと高光度で点灯します。テールスイッチをもう一度押すと消灯します。
- ・低光度: テールスイッチを軽く1回押し、2回目に「カチッ」と鳴るまで押すと低光度で点灯します。テールスイッチをもう一度押すと消灯します。
- ・点滅: テールスイッチを連続して軽く2回押し、3回目に「カチッ」と鳴るまで押すと点滅で点灯します。テールスイッチをもう一度押すと消灯します。

◆ 発光パターンの切り替え

本機は3パターンの発光パターンに切り替え可能です。

①高光度⇒低光度⇒点滅

②高光度のみ

③低光度⇒高光度

初期設定では①に設定されています。

パターンの切り替えはテールスイッチを軽く9回押し、10回目に「カチッ」と鳴るまで押すと変更できます。

初期設定でこの手順を行うと①⇒②にパターンが変更され、もう一度行くと②⇒③に、

さらにもう一度行くと③⇒①に戻ります。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

22.May.