

EA758SB-21(LEDフラッシュライト)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

◆仕様


- ・光源/照度…LED球×7灯/67ルーメン
 - ・電球寿命…約10万時間
 - ・電源…単三電池×4本(別売)
 - ・電池寿命(最大)…155時間
 - ・付属品…ストラップ
 - ・UL規格適合品・耐衝撃性樹脂ボディ・防滴仕様
- ※LEDに替球はありません。

◆各部の名称



◆電池の入れ方

- ①ヘッドキャップを左(反時計)に回し外します。
 - ②LEDライトユニットを外します。
 - ③電池の極性を正しく挿入します。
 - ④逆の手順で組み立てます。
- ・電池交換の際はすべて新しいものと交換してください。
 - ・新旧の電池、異なる種類の電池を混用しないで下さい。

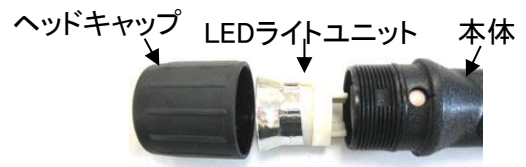


◆点灯/消灯

- ①テールスイッチボタンを押し込むと点灯します。
 - ②再度スイッチボタンを押し込むと消灯します。
 - ③消灯時にスイッチボタンを軽く押すと間欠点灯します。
- ※使用後は必ず消灯を確認してください。

◆お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

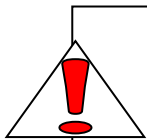

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929