

# EA758SB-32A(LEDライト)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



## 使用上の注意

- 電池は新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- 点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 長時間使用されない時は電池を外して下さい。

## ◆仕様

- 光源…白色C4 LED球1灯、白色5mmLED球6灯
- ※LEDに替球はありません。
- 電源…単2電池×3本(別売)
- 散光
- 材質…アルミニウム
- 滑り止め加工が施されたグリップ
- ポリカーボネート製レンズ
- 防水性能…IPX4
- 耐衝撃性…1m
- ストラップ付

## ◆各部の名称



## ◆電池の入れ方

- ①テールキャップを外します。
- ②本体内に記載しています電池の極性を確認し、電池をセットします。
- ③電池を挿入し、テールキャップを閉めて完了です。




## ◆点灯/消灯

- ①スイッチボタンがカチッとなるまで押し込むと点灯します。  
連続して押し込んでいくと下記のようにモードが変わっていきます。  
5mmLED3灯点灯→5mmLED6灯点灯→C4 LED1灯点灯→消灯→5mmLED3灯点灯…
- ②点灯状態でスイッチを軽く押すと、一時点灯します。

※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

## ◆お手入れ方法

- 乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

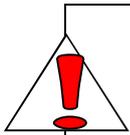

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。