

EA758SB-48A【充電式】LED強カライト 取扱説明書

このたびは当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

Ver. 1.0

- ライトまたは充電器をご使用になる前に、下記指示事項をよく読み、必ず守ってください。



警告

- ・ 点灯中、レンズを直接見ないで下さい
- ・ 点灯中は、レンズ面を皮膚などに接触させないで下さい。
熱が蓄積され、火災や火傷の原因となります。
- ・ 危険が想定される場所では使用しないで下さい。

■ 充電器について

(警告: 火災、爆発、火傷の危険)

- ・ 充電器はふたを開けたり、火中に廃棄したり、短絡したりしないで下さい。
着火、爆発、漏れ、高温が起こり、怪我の原因となります。
- ・ 本製品用として特殊設計された交換バッテリー(品番 EA758SB-45B)のみをご使用下さい。

■ バッテリーについて

- ・ 使用電源は、AC100V/120Vと12V自動車用電源です。
上記以外の電源で使用にすると、過熱、故障、または火傷の危険が生じます。
また本体は、密封性の鉛蓄電池を内蔵しています。
- ・ バッテリーがひどく損傷、又は完全に磨耗した場合でも、バッテリーを焼却しないで下さい。
火中では爆発する場合があります。

※ 充電電池のリサイクル・破棄方法について

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に設置されているリサイクルボックスへ投函して下さい。

リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JRBC)や自治体で確認して下さい。

【仕様】

- 光源…C4LED球6灯 ※LEDに替球はありません。
- 照射パターン…点灯(強、中、弱)
- 電源…シールドバッテリー(密封鉛酸蓄電池)(EA758SB-45B)
- 集光・散光切替式
- 材質…ABS樹脂
- 付属品…ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライターDCアダプター、取付ねじ×4本
- サイズ…310×130×190mm
- 重量…4.7kg
- ヘッドが90° 角度調節可能

【各部名称】



ラッチボタン



ボタン(明るさ切替、集光・散光切替)



ショルダーベルト



ACアダプター



シガーライターDCアダプター




取付ねじ

【充電方法】

〔最初にご使用になる前に、満充電してから使用して下さい。〕
24時間以上充電して頂くと、満充電になります。

- ① 消灯し、本体を充電器にセットして下さい。(図1)
- ② ACアダプターを充電器にセットし、コンセントに差し込んで充電して下さい。(図2)
DCアダプター使用で12V車のシガーライターからも充電可能です。
また両アダプターをライト本体の背面にあるソケットに直接差し込み、充電することも出来ます。(図3)
- ③ 充電ランプの赤色LEDが点灯時は充電中で、緑色LEDが点灯すれば充電完了です。(図4)
- ④ ライトを充電器から取り外す際は、ラッチボタンを押し、ライトを前にスライドさせて外します。

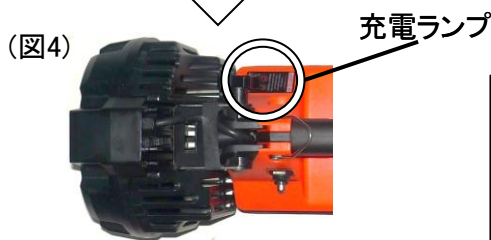

! 付属の鉛蓄電池は、残り容量やその他の要因によって、数分から最大で約24時間かかります。
鉛蓄電池は、最大限の寿命を保つために、使用後は出来るだけ早く充電して下さい。

自動車での充電に関する注意事項

- 1、100Vで充電しないで下さい。充電はDC12V用です。
- 2、自動車での充電はシガーソケット専用です。
(充電する前にスイッチを切って下さい。)
- 3、ライトは逆接から保護されています。もし間違っって逆接してしまうと充電はされません。

充電器は様々な場所に固定可能な設計となっています。
場所を決め、ライトの装着、取り出しに十分な間隔があるか確認して下さい。
取付穴の位置に、適切な金具で充電器をしっかりと固定します。
固定用に、取付ねじ(1 1/4" #8)を4本付属しています。
固定上さらに強力な金具が必要な場合は、
#8のタッピングねじをご使用下さい。
推奨固定位置は水平から垂直(レンズ側が上の位置)です。





注意:人の目に向けて照射しないで下さい。失明・怪我の原因となります。

【使用方法】

- ・スイッチを上になるとバッテリーを使用して点灯し、下になると外部電源を使用して点灯します。中央がOFFです。(外部電源使用中でも充電されます)
- ・レンズ中央のボタンを押すと光量が強→中→弱と変える事が出来ます。
- ・レンズ中央にあるボタンを回すと集光、散光に切り替えれます。



- ・ヘッド角度調整
ノブを緩めるとヘッドがフリーの状態になります。任意の角度になりましたらノブをしっかりと締め、ヘッドの位置を固定します。



【充電電池の交換】

- ① ライト底面の6本のプラスねじを外します。



- ② 底面のカバーを取り、充電電池を外して下さい。



- ③ 充電電池のターミナルからリード線を外して、新しい充電電池と交換して下さい。



注意:赤いリード線が+極で、黒いリード線がマイナス極です。決して間違えないで下さい。



改造はしないで下さい。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たず場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL:(06)6532-6226 FAX:(06)6541-0929

21. May.