

EA758SD-15(充電式LEDライト)取扱説明書

Ver.1.2

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

- ・光源…LED球 ※LEDに替球はありません。
- ・電源…ニッケル水素充電電池
- ・散光
- ・材質…アルミ
- ・充電器、ACアダプター、取付ねじ付
- ・強、中、弱の3モード点灯式
- ・点滅機能付
- ・付属のゴムリング装備で、転がり防止に

◆各部名称



<警告>

■充電器

火災、爆発、火傷の危険

充電器は改造・修理をしたり、火中に廃棄したり、短絡したりしないで下さい。

着火、爆発、漏れ、高温が起こり、けがの原因となります。

専用バッテリー（品番 EA758SD-17B）のみをご使用下さい。

■LEDライトまたは充電器をご使用になる前に、下記指示事項よく読み、必ず守って下さい。

- ・LED光線をじっと見ないでください。眼を傷める場合があります。
 - ・火災、感電、けがの危険を軽減するため、本充電器を他の付属品や装置に使用しないで下さい。
 - ・定期的な清掃や保守点検の際は、LEDライトを充電器から取り外して下さい。
- LEDライトや充電器を改造、又は、自身で修理しないで下さい。
- ・バッテリーがひどく損傷または完全に摩耗した場合でも、バッテリーを焼却しないで下さい。火中では爆発する場合があります。
 - ・バッテリーの取り扱いには慎重に行い、くれぐれも短絡は避けて下さい。
 - ・本製品を点灯装置以外に使用しないで下さい。
 - ・バッテリーの極性は必ず守って下さい。バッテリーの極性を逆にすると、ハンディライトの回路が損傷します。



<注意>

- ・最初にご使用になる前に、満充電してからご使用下さい。（約12時間で満充電になります。）
- また、満充電後も充電器にセットしておくことで、常に使える状態を確保し、過充電の心配もありません。
- ・ライトと充電器との接触部は常に清浄にして下さい。
- 接触不良は、充電器の誤動作の原因となります。

◆ニッケルカドミウム充電電池のリサイクル・破棄方法について

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。

リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認して下さい。

◆充電方法

- ①ライトを消灯し、充電器内へ挿入します。
- ②ライト本体にある三角形プレートが充電器側へ向け、ライト胴体を充電器のアームの間へ滑らせます。三角形プレートが充電器の接合窪みへはめ込みます。
- ③充電器の赤色LEDが点灯すれば、充電中です。ライトが充電器にセットされている間は満充電後も、点灯し続けます。（約12時間で満充電になります）



◆充電器の固定

充電ラックは、壁面等に取付可能な設計となっています。充電器固定用に、セルフタッピングねじ#8×2"を2本付属しています。板金上のこれらのねじ用の正確な穴寸法は1/8"です。穴をあける前に、ライトの装着と取り出しが可能なスペースがあることを確認して下さい。





＜注意＞

充電器はビニール製品や熱に弱いものの近くに置かないでください。
充電器は基本的にどちら向きでも設置可能ですが、最も安全な向きはセットした本体が縦向きで、レンズが上になるように設置してください。
ただしレンズが下向きになるような設置はしないで下さい。

◆バッテリー交換


テールキャップを緩め、バッテリーを本体から取り出して下さい。
またバッテリーを入れる際は極性を確認して入れ、
テールキャップをしっかり閉めてください。



◆使用方法

- ①スイッチを1回押すと点灯します。
また、素早く2回押す(ダブルクリック)と点滅します。
再度スイッチを押すと消灯します。
 - ②スイッチを長押しすると、強モード→中モード→弱モード→中モード→強モード… に変化していきます。
希望する点灯モード中にスイッチを離すと、そのモードが保持され、点灯し続けます。
 - ③消灯状態でスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
- ※ご使用後は必ず消灯をご確認下さい。

(付属のゴムリング装備で、転がり防止に)

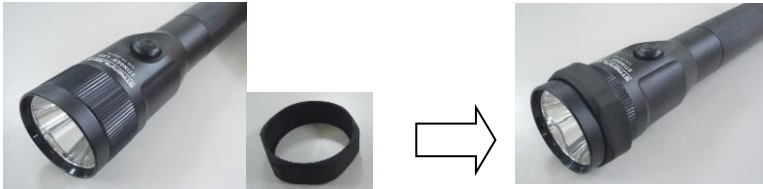

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL: (06)6532-6226 FAX: (06)6541-0929

21.Apr.