

EA758SD-26,EA758SD-27(マグネット付充電式LEDライト)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

- ・光源…LED球 ※LEDに替球はありません。
- ・明るさ…200ルーメン(強)、63ルーメン(弱)
- ・電源…ニッケルカドミウム充電電池(付属)
又は単3電池×4本(別売)
- ・電池寿命…約3.5時間(強)、約16時間(弱)
- ・散光
- ・ヘッドは横に360度回り、上下210度回転します。
- ・強力マグネット、フック付
- ・材質…ナイロンポリマー
- ・ポリカーボネイトレンズ
- ・点滅、ムーンライト機能付
- ・ボディカラー…EA758SD-26:ブラック、EA758SD-27:イエロー



(マグネット使用)



(フック使用)



警告

■充電器 警告: 火災、爆発、火傷の危険

充電器はふたを開けたり、火中に廃棄したり、短絡したりしないでください。
着火、爆発、漏れ、高温が起こり、けがの原因となります。
専用バッテリー(品番 EA758SD-27B)のみをご使用ください。

■LEDライトまたは充電器をご使用になる前に、下記指示事項をよく読み、必ず守ってください。

〈注意〉

- ・LED光線をじっと見ないでください。眼を傷める場合があります。
- ・コードを誤って使用したり、改造しないでください。
また、充電器をコンセントから外すときにコードを引っ張らないでください。
- ・AC充電器を直接コンセントへ差し込んでください。延長コードは使用しないでください。
- ・損傷した充電器は動作させないでください。
コードやプラグを損傷した場合は直ちに交換してください。
- ・充電器ホルダー内の充電端子へは金属製の物を置かないでください。
感電の危険はありませんが、この行為は火傷の原因となります。
- ・清掃や保守点検の際は、ライト本体を充電器ホルダーから取り外してください。
- ・充電電池は改造・修理をしたり、火中に廃棄したり、短絡したりしないでください。
着火、爆発、漏れ、高温が起こり、けがの原因となります。
- ・充電電池を短絡しないでください。火災の危険を生じることがあります。
輸送、保存時は、バッテリー接触部の窪みを保護キャップまたはテープで覆ってください。
- ・極端な使用・温度条件では、バッテリーセルから少量の液体が漏れることがあります。
この現象は故障とは限りません。
ただし、外側ケースのシールが破損し、漏れた化学薬品が皮膚に付着した場合は
以下に従ってください。
 - 1) 大量の水で局部を洗い流して下さい。また、乾燥または粉末状になった場合は、
刷毛等で払い落としてから洗い流してください。
 - 2) バッテリーの液体が眼に入った場合は、最低30分はきれいな水で洗眼し、
医師にご相談下さい。(医療上の注記: 液体は、25~35%の水酸化カリウム溶液です。)
- ・危険が想定される場所では、部品を修理、交換しないでください。

■ニッケルカドミウム充電電池のリサイクル・破棄方法について

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に
設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。

リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認して下さい。

◆各部の名称



(本体裏面 フック付)



・マグネットを固定するには、
取り付けねじを差し込み、
9/64"六角レンチで
締め付けて下さい。

◆点灯/消灯

- ・スイッチボタンを1度押すと点灯し、再度押すと消灯します。
 - ・4つの点灯モード <点灯(強)→点灯(弱)→点滅→ムーンライト> ※長押でモードが順次切り替わります。
 - ・各点灯モードでスイッチボタンを離すと、そのモードが点灯・継続します。
 - ・任意の点灯モードになりましたら、スイッチボタンを離して下さい。
もう一度スイッチボタンを押すと消灯します。
- ※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆充電方法

充電器に対し、ライトを横からスライドさせてセットします。
赤色LEDの点灯は充電中であることを示しています。
ライトが充電器にセットされている間は、満充電後も赤色LEDが点灯し続けます。(約10時間で満充電になります)




警告: 充電器ホルダー、コードは、純正製品のみをご使用ください。
ライトはもちろんのこと、充電器等の改良はしないで下さい。
破損の原因となります。



赤色LED

充電ラックは、様々な場所に固定可能な設計となっております。
場所を決め、ライトの装着／取り出しに十分な間隔があるか確認してください。
充電器底部はテンプレートとしてご使用ください。
取付穴の位置を印し、適切な金具で充電器をしっかり固定します。
充電器を適切な電源へ接続します。

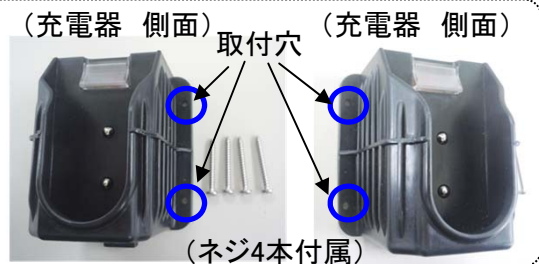

◆電池の入れ方

(充電電池使用)

- ①ストッパーを解除し、テールキャップを開きます。(図1)
- ②極性を確認し、充電電池を本体へ挿入します(図2)
- ③テールキャップを戻し、ストッパーでしっかりロックして完了です。

(電池使用)

- ①ストッパーを解除し、テールキャップを開きます。(図1)
- ②極性を確認し、電池を電池ホルダーへセットします。
(電池ホルダーに電池極性が表示されております)
- ③電池をセットしたホルダーを、本体へ挿入します。(図3)
- ④テールキャップを戻し、
ストッパーでしっかりロックして完了です。



(図1)

ストッパー



(図2)

充電電池



(図3) 電池ホルダー



※充電電池、電池ホルダーが正しく挿入されていないと、
テールキャップは閉まらない構造になっております。

<電池使用の場合>

電池ホルダーを取り外してください。ホルダーにある4ヶ所のツメを押し、ホルダーを開けます。
電池を、ホルダー上に指示された極性に従って入れてください。ホルダーをカチッと閉め、
再び本体に挿入してください。

注: 電池は、古いものと新しいもの、型式が異なるもの、銘柄が異なるものを混ぜないでください。

◆お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は、中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



- 改造はしないでください。
- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
 - ご使用者が怪我をする場合があります。
 - 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929