

EA758SD-71 LEDライト(防爆構造)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

◆ 特徴

- ・前方と足元を同時に照らすことができます。


◆ 仕様

- UL規格相当適合品、防爆構造。
(日本国内の防爆規格は取得していません。)
- 光源…白色LED球×2灯
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単3電池×3本(付属)
- 材質…本体:ポリマー樹脂
レンズ:ポリカーボネート
- 水深1m防水仕様(IP67)
- 集光、散光
- サイズ…Φ47×178mm
- 重量…193g(電池含)



◆ 電池の入れ方

- ①ヘッドキャップを反時計方向に回し外します。
- ②中の電池ボックスを外す。(下記図参照)
- ③電池ボックスの中に電池を入れる。(電池の極に注意する)

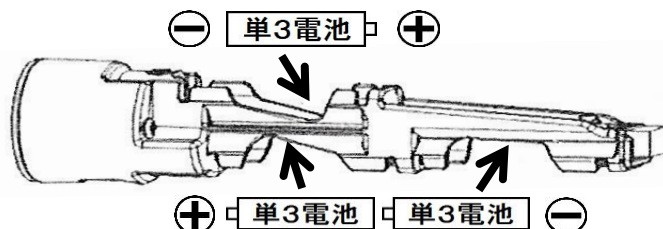

- ④電池ボックスを中に入れ、ヘッドキャップを時計方向に回し閉めてください。

◆ 一時点灯

- ・スイッチAを軽く押すと点灯し、手を放すと消灯します。

◆ 点灯/消灯

- ・スイッチAをカチッと音がするまで押すと前方のLEDが(集光)で点灯し、消灯はもう一度押してください。
- ・スイッチBをカチッと音がするまで押すと下方のLEDが(散光)で点灯し、消灯はもう一度押してください。

◆ お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。