

EA758SD-76、EA758SD-77 LEDライト(防爆構造)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。



使用上の注意

- ・専用バッテリー以外は使用しないでください。
- ・本体はもちろんの事、充電電池を火中へ投げないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・照度が高いため点灯中直接レンズを見ないでください。
- ・子供の手の届かないところへ保管してください。
- ・強光度で長時間使用すると熱くなりますが、故障ではありません。
- ・点灯させたままでレンズ面を下にして、平らな面、可燃物の上に置かないでください。
- ・移動、保管中に点灯しないようにしてください。
- ・付属の充電ケーブル以外で充電しないでください。
- ・爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないでください。
火災や爆発を起こす危険性があります。

仕様

- ボディーカラー…EA758SD-76: イエロー
EA758SD-77: ブラック
- 光源…白色LED球×2灯
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…リチウムイオン電池
※替充電電池: EA758SD-78
- 防塵・防水性能…IP67
- 集光: 正面照射
散光: 下方照射
- サイズ…Φ 38.6 × 178mm
- 重量…193g (電池含)
- 耐衝撃性能…2m




| 照射パターン | 明るさ | 照射距離 | 連続使用時間 |
|----------------|-------|------|--------|
| 集光(正面照射) | 180lm | 171m | 7.25時間 |
| 散光(下方照射) | 105lm | 18m | 13.5時間 |
| 集散光(正面・下方同時照射) | 275lm | - | 5.5時間 |

● 防爆記号(日本の防爆記号は取得していません。)

Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia: T-Code 4

各部名称

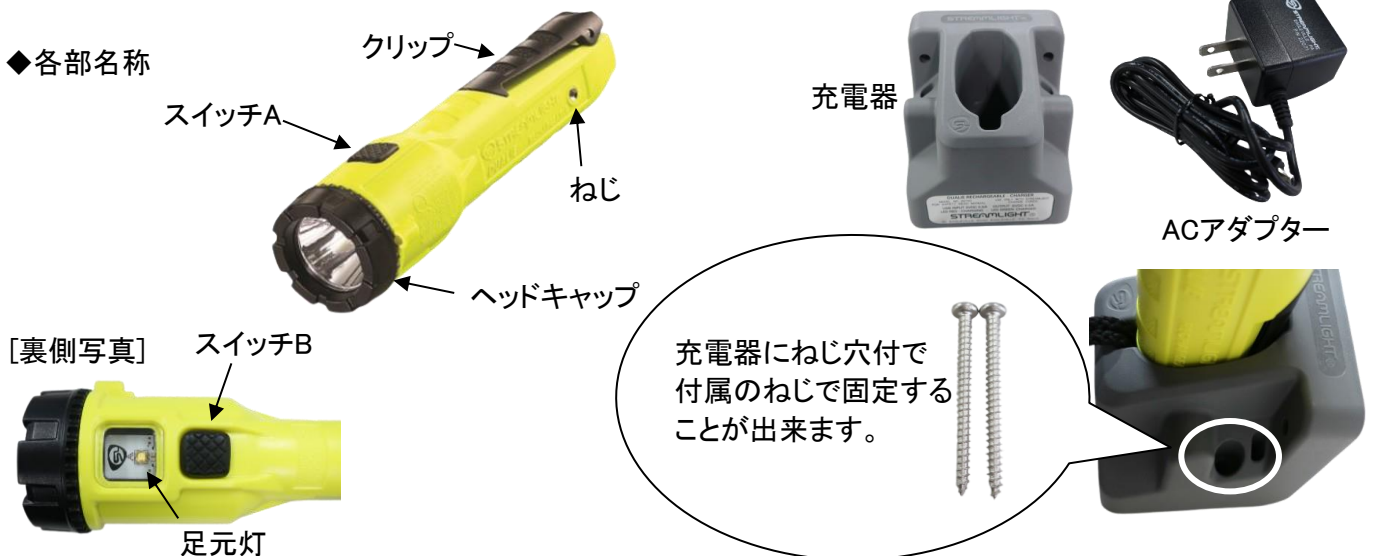

点灯/消灯

- ・スイッチAをカチッと音がするまで押すと前方のLED(集光)が点灯し、もう一度押すと消灯します。
- ・スイッチBをカチッと音がするまで押すと下方のLED(散光)が点灯し、もう一度押すと消灯します。
※前方と足元を同時に照らすことが出来ます。
※使用後は消灯していることをご確認ください。

◆充電方法

- ①充電器に本体を「カチッ」と音が鳴るまで差し込みます。(図1)
- ②充電器の裏面にあるUSB差込口の形状に従ってUSBケーブルを差し込み(図2)、ACアダプターをコンセントに差し込みます。
※ライトを消して充電してください。
※エラーの場合、赤色・緑色共に点灯しません。

図1



図2



充電中は赤色に点灯 充電完了後は緑色に点灯

◆バッテリーの交換方法

- ①本体両側のねじをポジドライブドライバー#1で外します。(図3)
- ②ヘッドキャップを反時計回りに回し、外します。
- ③ライト部をボディより引き抜きます。
- ④充電電池の極を確認し、入れ替えます。(図4)
- ⑤ライトを元に戻し、ヘッドキャップを締め、本体両側面のねじを締めれば完了です。

図3



図4



◆お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Feb