

EA758SE-15 (ミニタリーLEDライト[白・赤])取扱説明書

Ver 1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



使用上の注意


- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

仕様

- 使用電池…単3アルカリ電池×2本(付属)
- 光源…白色LED球×1個
※LEDに替球はありません。
- スライド式拡散レンズで白色・赤色を切替可能
- 本体は185°まで角度調整可能です。
- 防水性能…IPX7(水深1mにおいて30分間防水)
- サイズ…47.2×24.4×109(H)mm
- 重量…100g(電池含)

明るさ	ルーメン	照射距離	連続使用時間
強	55lm	63m	8時間
弱	7lm	24m	90時間

各部名称

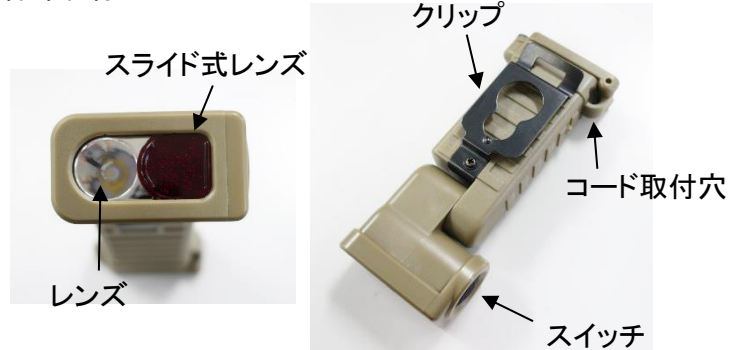

電池の入替方法

- ① 本体底面のねじをマイナスドライバーで反時計回りに回し、外します。(図1)
- ② 電池蓋を開け、(図2)のように極性を確認して電池を入れます。
- ③ 電池を入れたら、電池蓋を閉めてマイナスドライバーでねじを時計回りに回し、締めれば完了です。



◆参考

側面に+のマークがあるところが電池の+極です。



◆ 点灯/消灯

本体側面にあるスイッチを一度押すと点灯(弱)、もう一度押すと消灯します。
点灯しているときにスイッチを長押しすると、明るさの切替が可能です。
スライド式レンズをライト部にスライドすると赤色に切替可能です。
※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

照射パターン

白色・弱



白色・強



赤色・弱



赤色・強



◆ ヘッド角度調整可能

185° まで角度調節可能



◆ お手入れ方法

柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないで下さい。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たず場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Jan