

# EA758SE-20 (LEDミリタリーライト)取扱説明書

Ver 1.1

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

## ⚠ 使用上の注意

- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

## ◆仕様

- 使用電池…CR123Aリチウム電池×1本(付属)  
又は単3アルカリ電池×1本(別売)  
又は単3リチウム電池×1本(別売)
- 光源…C4 白色LED球1個、  
赤外線LED球1個(880nm)、  
赤色LED球1個(630nm)、  
青色LED球1個(470nm)
- ※LEDに替球はありません。
- 電池寿命…  
約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、  
約2時間(単3アルカリ電池)
- 点滅機能付
- 散光
- 材質…ポリマー樹脂
- 本体は180°まで角度調整可能です。
- 防水性能…IPX7(水深1mにおいて30分間防水)
- 4段階調光と点滅機能があります。
- 赤外線(IR)は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。
- ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属

## ◆各部の名称



## ◆点灯/消灯

- ①スイッチを引きながら回転させ、光源を選択します。  
〔間違っても任意とは異なる色を点灯することを防ぐ為のロック機能になっています。〕



インジケーターをレンズの方へ向けると赤外線が照射されます。

時計回りに90度回すと 赤色LEDが点灯します。 時計回りに180度回すと 白色LEDが点灯します。

時計回りに270度回すと 青色LEDが点灯します。



- ②スイッチを押すと点灯します。
- ③再度押すと消灯します。

## ⚠ (注意)

赤外線の不要な放射を避けるために、使用しない際はインジケーターを本体のIR SAFEの表示部に向けて下さい。  
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。



## ◆明るさ調節

- ・スイッチを長押しで自動調光モードとなり、任意の明るさでスイッチから指を離すとその明るさが固定されます。
  - ・明るさの段階は各モード4段階。(弱→中→強→最強→強→中→弱…を繰り返します。)  
一度消灯すると弱モードに戻ります。素早くダブルクリックすると点滅(100%)モードになります。
  - ・メモリー機能はありません。常に弱モードより点灯。
- ※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。


## ◆特長

### ①クリップ付



### ②回転式のヘルメットアダプター付

ライト本体に付属してるクリップに押しあてながらスライドさせて装着させます。  
※縁のない商品には取付出来ません。

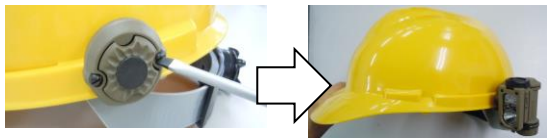


ヘルメットの縁にアタッチメントの裏に付いているクリップを挟み込んでください。  
ネジで締め付けると、固定することができます。


⚠ (注意) 取り付けネジが短いため、落下する恐れがあります。無くさないよう気を付けて下さい。

### ③付属バンドに取付け可能

ライト本体に付属してるクリップを、バンドのアタッチメントの穴に差し込み、スライドさせて装着させます。

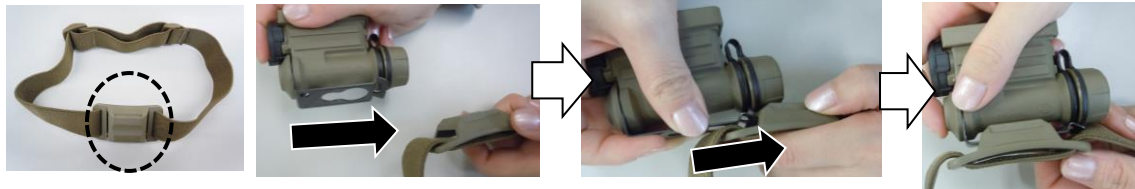

## ◆ヘッド角度調整可能

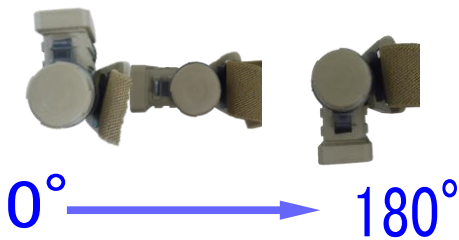

360° 回転

回転式のヘルメットアダプターを付けたら本体を360度回転することが出来ます。

## ◆電池の入れ方

- ①キャップを回して外します。
- ②電池を入れる際は+極から入れてください。
- ③キャップを締めて完了です。

※使用電池…CR123Aリチウム電池×1本(付属)  
又は単3アルカリ電池×1本(別売)  
又は単3リチウム電池×1本(別売)



## ◆お手入れ方法

・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。  
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929