

EA758SE-25 (レスキューシグナルライト)取扱説明書

Ver 1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



使用上の注意

- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆ 仕様


- 使用電池…単3アルカリ電池×2本(付属)
- 光源…C4 白色LED球1個、
赤外線LED球1個(880nm)、
緑色LED球1個(527nm)、
青色LED球1個(470nm)
※LEDに替球はありません。
- 電池寿命… 白色点灯時:約5.5時間
赤外線点灯時:約24時間
緑・青色点灯時:約16時間
(単3アルカリ電池)
- 点滅機能付
- 散光、集光切り替え式
- 材質…耐衝撃性ナイロン
- 本体は185°まで角度調整可能です。
- 防水性能…IPX7(水深1mにおいて30分間防水)
- 4段階調光と点滅機能があります。
- 赤外線(IR)は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。

◆ 各部名称



◆ 点灯/消灯

- ① スイッチを引きながら回転させ、光源を選択します。
〔間違つて任意とは異なる色を点灯することを防ぐ為のロック機能になっています。〕

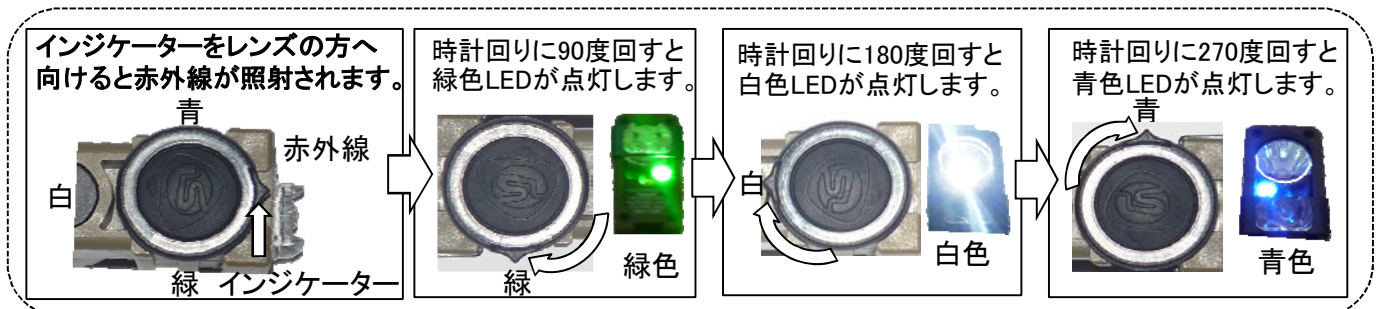

- ② スイッチを押すと点灯します。
- ③ 再度押すと消灯します。



- 注意**
- ・赤外線の不要な放射を避けるために、使用しない際はインジケーターを本体のIR SAFEの表示部に向けて下さい。
 - ・赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。




◆ 明るさ調節

- ・スイッチを押すと点灯し、長押しすると弱→中→強→最強→強→中→弱…を繰り返します。任意の明るさでスイッチから指を離すとその明るさが固定されます。一度消灯すると弱モードに戻ります。素早くダブルクリックすると点滅モードになります。
- ・メモリー機能はありません。常に弱モードより点灯します。
※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆ 集光、散光の切り替え

- ・ 散光レンズを白色LED球の前にスライドさせて下さい。

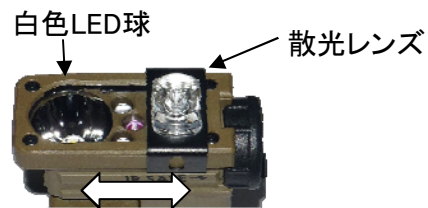

◆

特長

- ・ 本体側面にマジックテープ(別売)用の黒いアルミプレートが付いています。その面にテープを貼って本体をヘルメットに取り付けて下さい。
- ・ クリップ付の為、ポケットからの落下を防ぎます




◆ ヘッド角度調整可能

0° → 185°



◆ 電池の入れ方

- ① キャップねじを反時計方向に回し、電池キャップを外します。
本体と電池キャップは落下防止の為、ワイヤーで繋がっています。
- ② 古い電池を取り、±極の向きに注意して、新しい単3アルカリ電池2本と交換して下さい。

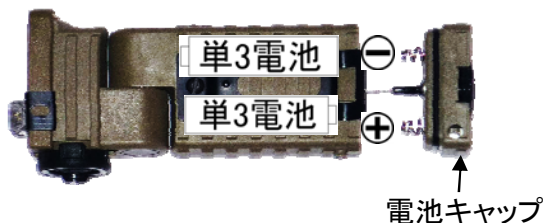

- ③ キャップねじを時計方向に締めて完了です。


◆ 参考

両サイドに+のマークがあるところが電池の+極です。



◆ お手入れ方法

- ・ 柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
 本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
 TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16. Jan.